

EA101BB-1
(ボールバルブ式マニホールド)

- 圧力計 -0.1~3.0MPa(0点調整付)
- 連成計 -0.1~1.0MPa(0点調整付)

ゲージ径 φ 68mm


R12・R22・R502用

ボールバルブタイプ マニホールドゲージ 特徴


流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉

一目で分かる開閉状態

ON状態(開) OFF状態(閉)

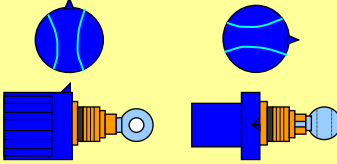

感に頼らない適確な流量調整

 

従来にない流量を確保
バルブ開口面積



1/4" (UNF7/16-20)フィッティング

ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上がったマニホールドボディ

国際単位系(SI単位)に準拠したパスカル(MPa)表示

振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ

凝縮状況を管理する
凝縮温度目盛
高圧連成計
蒸発状況を管理する
蒸発温度目盛り
低圧連成計


ドライ式圧力試験適合品(社内)

冷媒の状態が確認できるサイトグラス

ほこり・スラッジの付着防止
ホースフック


冷媒回収・充填に便利なサービスポート

適確で安全・スピーディな作業を
バックアップするマニホールドゲージ

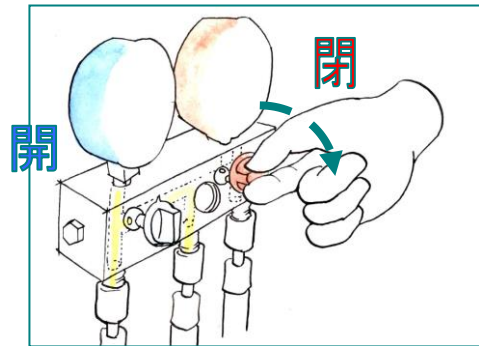


ゲージマニホールドの仕事

① 真空乾燥作業

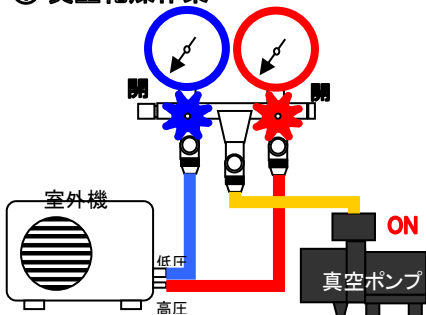

② エアコンの運転圧力計測

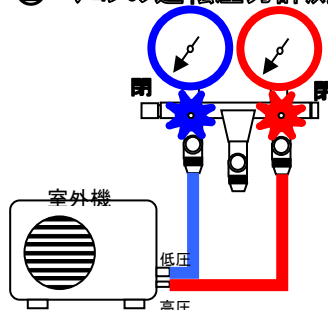

③ 冷媒充填

