

EA101BB

(ボールバルブ式マニホールドキット)

- 圧力計 -0.1~3.0MPa(0点調整付)
- 連成計 -0.1~1.0MPa(0点調整付)
- ホース 1/4"×100cm 3本
- ケース付

R12・R22・R502用


ゲージ径 φ 68mm

ボールバルブタイプ マニホールドゲージ 特徴


流量が大きく、ガス圧抵抗の
少ないスムーズな開閉

一目で分かる
開閉状態

ON状態(開) OFF状態(閉)

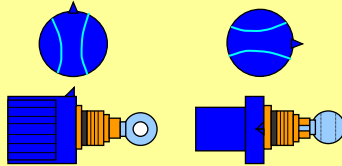

感に頼らない
適確な流量調整

 

従来にない流量を確保
バルブ開口面積



1/4" (UNF7/16-20) フィッティング

ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上た
マニホールドボディ

国際単位系(SI単位)に準拠した
パスカル(MPa)表示

振動や脈動を吸収する
バイブレーションフリーゲージ

凝縮状況を管理する
凝縮温度目盛
高圧連成計
蒸発状況を管理する
蒸発温度目盛り
低圧連成計

ドライ式圧力試験
適合品(社内)

冷媒の状態が確認できる
サイトグラス


ほこり・スラッジの付着防止
ホースフック

冷媒回収・充填に便利な
サービスポート


適確で安全・スピーディな作業を バックアップするマニホールドゲージ

ゲージマニホールドの仕事

① 真空乾操作業

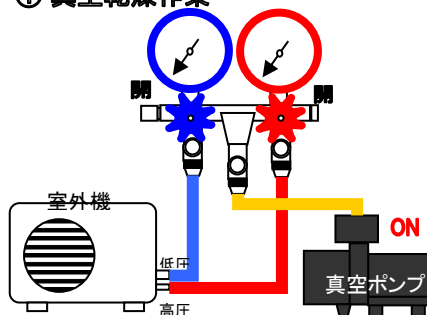

② エアコンの運転圧力計測

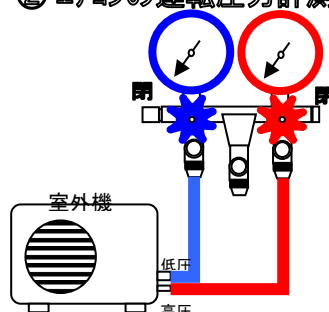

③ 冷媒充填

