

EA101LR-1
(ボールバルブ式マニホールドキット)

- 圧力計 -0.1~3.5MPa(0点調整付)
- 連成計 -0.1~2.5MPa(0点調整付)
- ホース 1/4"×100cm 3本
- コントロールバルブ 2個
- ケース付

R407C・R404A用

ゲージ径 φ68mm

**ボールバルブタイプ
マニホールドゲージ
特徴**

流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉

一目で分かる開閉状態
ON状態(開) OFF状態(閉)

感に頼らない適確な流量調整
ON OFF

従来にない流量を確保
バルブ開口面積

1/4" (UNF7/16-20) フィッティング

国際単位系(SI単位)に準拠したパスカル(MPa)表示

振動や脈動を吸収するパイブレーションフリーゲージ

**凝縮状況を管理する凝縮温度目盛り
高圧連成計
蒸発状況を管理する蒸発温度目盛り
低圧連成計**

ドライ式圧力試験適合品(社内)


冷媒の状態が確認できるサイトグラス

ほこり・スラッジの付着防止ホースフック

冷媒回収・充填に便利なサービスポート


ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上がったマニホールドボディ

**適確で安全・スピーディな作業を
バックアップするマニホールドゲージ**

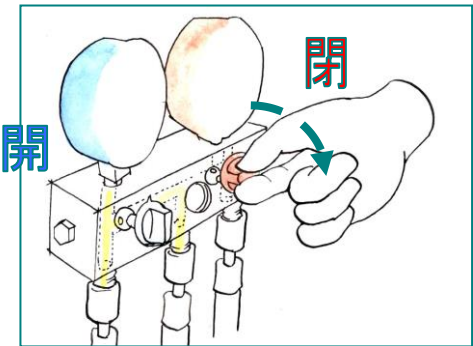


ゲージマニホールドの仕事

① 真空乾燥作業

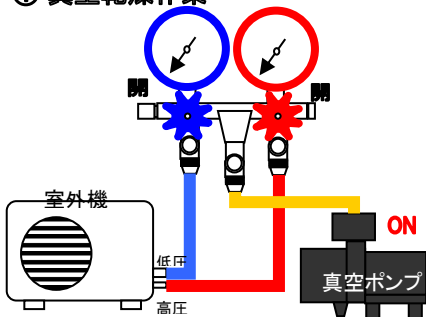

② エアコンの運転圧力計測

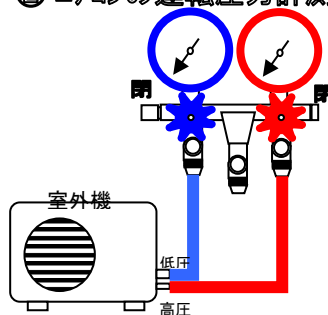

③ 冷媒充填

