


EA101LR-2B R404A、R407C用ゲージマニホールドキット

<仕様>

- 圧力計 (EA105A-2) ……0.1～3.5MPa
- 連成計 (EA106A-2) ……0.1～2.5MPa
- 接続ポート径…UNF7/16-20(1/4")
- チャージホース…100cm×3本
- ゲージはゼロ調整ネジ付
- ニードルバルブ式でガス圧抵抗が少なく、スムーズな開閉が可能です
- グリップ…ゴム製
- ゲージには衝撃吸収カバー付

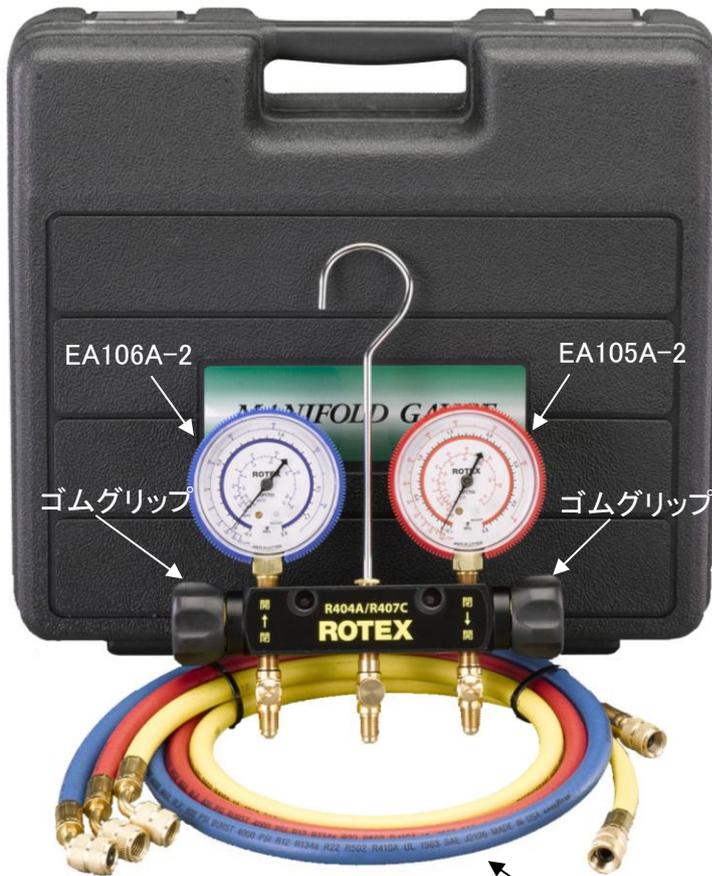

チャージホース(100cm)×3本:EA104LM
(赤):EA104LM-1
(青):EA104LM-2
(黄):EA104LM-3

ゲージ裏側:衝撃吸収カバー



ゼロ調整ネジ

