

EA104AD-21
(ミニコントロールバルブ)

R410A・R32用

ホース側

ポート側

5/16" (UNF1/2-20)


5/16" (UNF1/2-20)

- 全長 57~62mm
- 空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。
- 指先で軽く開閉が行えます。
- センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
- 使用圧力 3.0MPa(サービス用ですので常設でのご使用は避けてください)




時計方向に回すと
バルブコアが押され
同時にバルブが開きます。

六角穴寸法
…対辺2mm

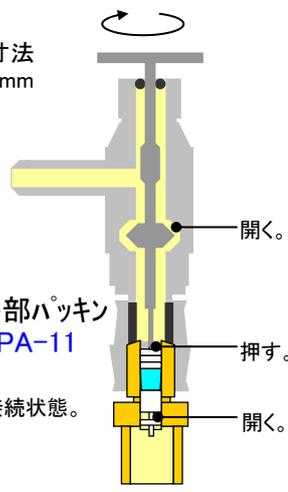

反時計方向に回すと
バルブコアが開放され
同時にバルブが閉じます。

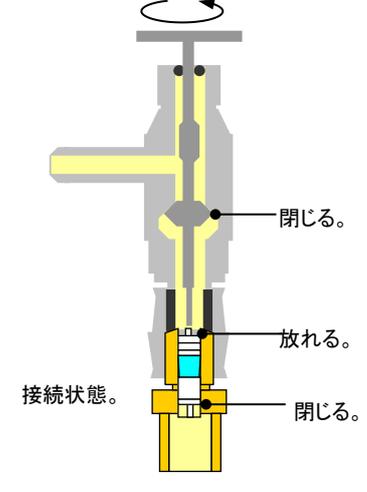

※交換ローレット部ハッキン
…EA104PA-11

