


## EA104BK、BK-1~3 チャージホース

○ R12/R22/R502用

	長さ	ネジサイズ	色
EA104BK		150cm3本セット	
EA104BK-1	150cm	UNF7/16-20 (1/4")	赤
EA104BK-2	150cm	UNF7/16-20 (1/4")	青
EA104BK-3	150cm	UNF7/16-20 (1/4")	黄

- 使用圧力: 3.45MPa
- 破壊圧: 14MPa
- ホースサイズ: 内径: 約6mm、外径: 約14.5mm

R12, R22, R502用

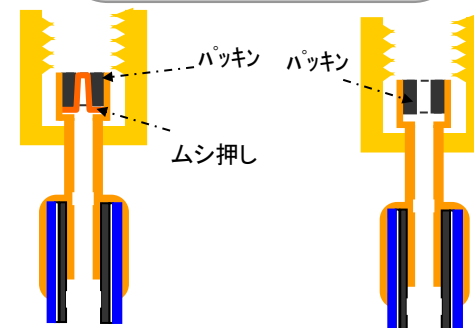

チャージホース断面  
 ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。  
 バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。  
 ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポート  
 にねじ込みます。

