


EA104LM、LM-1~3 チャージホース

○ R407C/R404A用

	長さ	ネジサイズ	色
EA104LM	100cm3本セット		
EA104LM-1	100cm	UNF7/16-20 (1/4")	赤
EA104LM-2	100cm	UNF7/16-20 (1/4")	青
EA104LM-3	100cm	UNF7/16-20 (1/4")	黄

- 使用圧力 : 5.17MPa
- 破壊圧 : 20.69MPa
- ホース内径 : 6mm

R407C, R404A用

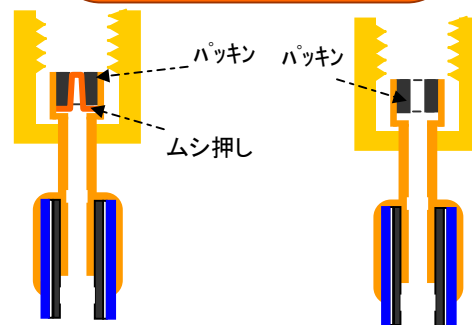

チャージホース断面
 ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。
 バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
 ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポート
 にねじ込みます。

