


EA104 LP、LP-1~3 チャージホース

R407C / R404A用

	長さ	ネジサイズ	色	重量
EA104LP		150cm3本セット		600g
EA104LP-1	150cm	UNF7/16-20 (1/4")	赤	200g
EA104LP-2	150cm	UNF7/16-20 (1/4")	青	200g
EA104LP-3	150cm	UNF7/16-20 (1/4")	黄	200g

使用圧力 :5.17MPa
破壊圧 :20.69MPa

R407C, R404A用

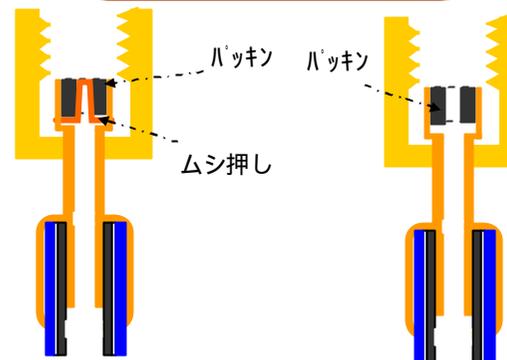

チャージホース断面

ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。
バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。

