

EA104TH、TH-1~3 チャージホース


○ R410A用

品番	長さ	ネジサイズ	色	重量
EA104TH	150cm3本セット		3色	600g
EA104TH-1	150cm	UNF1/2-20 (5/16")	赤	200g
EA104TH-2	150cm	UNF1/2-20 (5/16")	青	
EA104TH-3	150cm	UNF1/2-20 (5/16")	黄	

■ 使用圧力: 5.17MPa

■ 破壊圧: 20.69MPa

R410A用

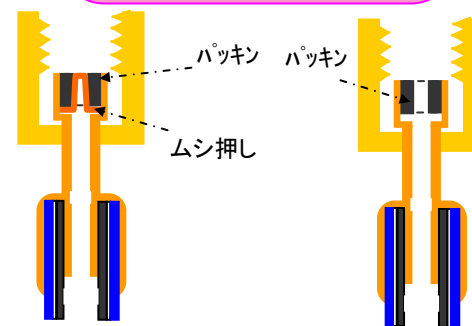

チャージホース断面

ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。
バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポート
にねじ込みます。

