


EA105J,106J (R134a)圧力計

R134a用

ガス(R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛りです。
0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。

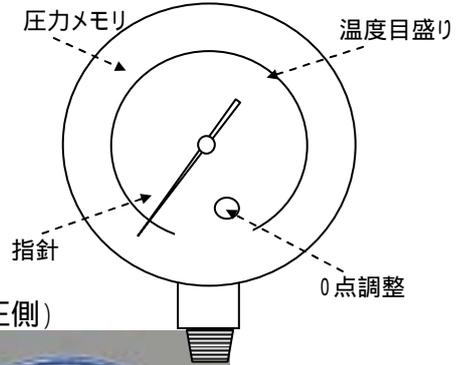


仕様

	カラー	圧力範囲	サイズ
EA105J	レッド	-0.1 ~ 3.5MPa	68mm
EA106J	ブルー	-0.1 ~ 1.7MPa	68mm

EA105J (高圧側)

EA106J (低圧側)

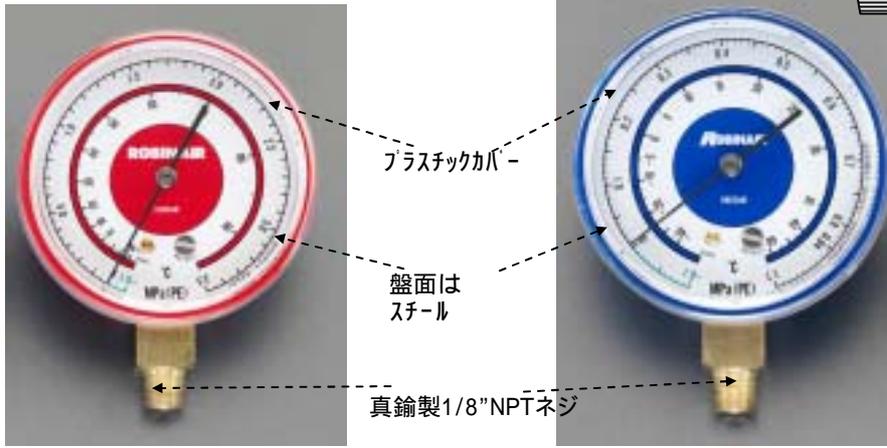

フロン蒸発温度とゲージ圧力(参考)

R134a	温度	Mpa	(kgf/cm ²)
	- 40	- 0.05	- 0.47
	- 35	- 0.08	- 0.32
	- 30	- 0.01	- 0.14
	- 25	0.01	0.09
	- 20	0.04	0.36
	- 15	0.07	0.37
	- 10	0.11	1.05
	- 5	0.15	1.48
	0	0.20	1.98
	5	0.26	2.56
	10	0.32	3.22
	15	0.40	3.97
	20	0.48	4.82
	25	0.58	5.77
	30	0.68	6.84
	35	0.80	8.03
	40	0.94	9.35
	45	1.08	1.81
	50	1.24	12.42
	55	1.42	14.20
	60	1.61	16.14