


デジタルゲージ/DG-50S(背出しタイプ) 取扱い説明書

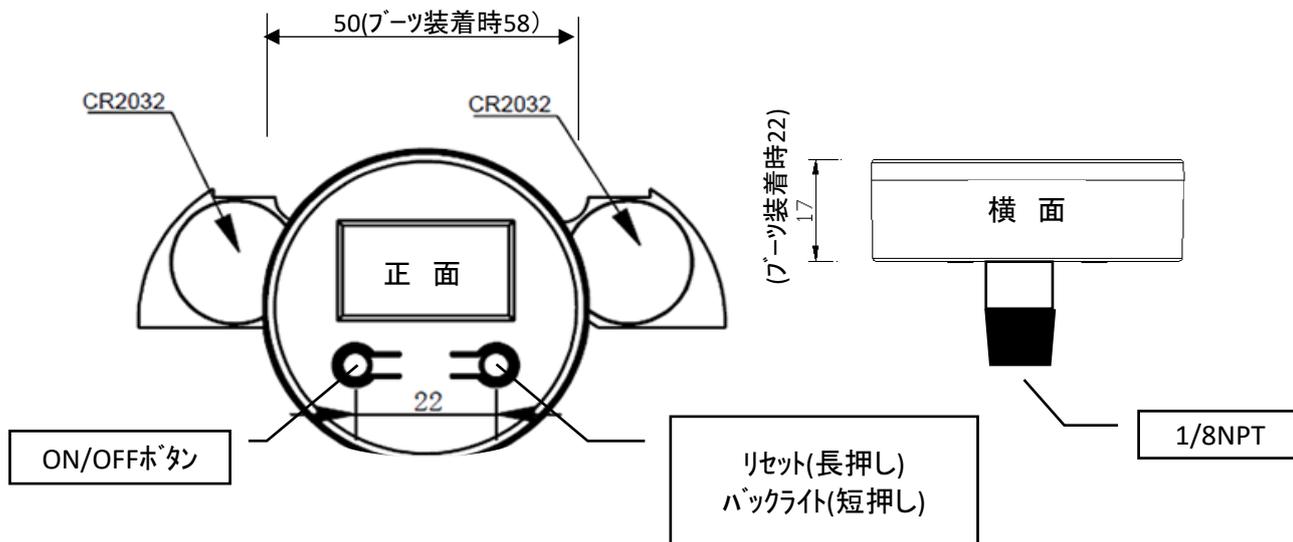

仕様

測定圧力	-0.100~1.000Mpa
表示方式	4桁 LCD表示
精度	±5%
電源	コイン式電池 CR2032x2個
連続使用時間	約300時間
バックライト	通常時消灯、RESETEボタンを短押しで点灯、再度短押しで消灯
使用温度範囲	-10~50℃(氷結・結露不可)
正負圧表示方法	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>MPA</p> <p>正圧表示</p> <p>8.8.8.8</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>MPA</p> <p>負圧表示</p> <p>8.8.8.8</p> </div> </div>

機能及び注意事項

- RESET ボタン (長押し)** : 電源ON後、作業前に必ずRESETボタンを長押しして0.000にしてください。
 数値が不安定な時は、圧がかかっていない状態でRESETボタンを長押しして0.000にしてください。
 (圧がかかっている状態で、RESETボタンは絶対に長押ししないでください。数値が不正確になります。)
- RESET ボタン (短押し)** : 短押しでバックライトの点灯/消灯が出来ます。
- 注意事項(重要)** : バックライトが点灯がしなくなったら、または Lb と表示されたら電池を交換してください。
 使用電池はCR2032x2です。必ず、国内メーカーのものを使ってください。
 尚、ご購入時に装着されている電池はテスト電池の為、早めに電池交換をお願いします。
- 注意事項(重要)** : 本ゲージの締付けは必ず、スパナを用いて締付けてください。
 緩める時も同じです。
 [絶対にヘッドを掴んで締め込まないでください。破損の原因になります。]

