


EA109CV-6~-25
(コンデンサーブラシヘッド)

- 線材質 真鍮
- ネジ径 1/4" -20
- ネジ部及び芯:スチール製

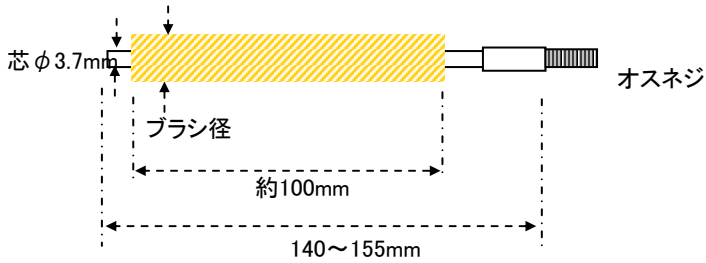

| | ブラシ径 | 線径 |
|-------|------|-------|
| CV-6 | 6 | φ0.15 |
| CV-8 | 8 | φ0.2 |
| CV-10 | 10 | |
| CV-12 | 12 | |
| CV-14 | 14 | |
| CV-16 | 16 | |
| CV-18 | 18 | φ0.25 |
| CV-19 | 19 | |
| CV-20 | 20 | |
| CV-22 | 22 | |
| CV-25 | 25 | |

単位(mm)

* 径により上記サイズは若干の差があります。予めご了承ください。

- オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
- 作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。

