
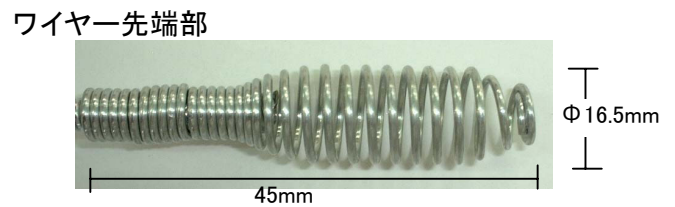



EA109CX-3 $\phi 5.5 \times 3\text{m}$
EA109CX-5 $\phi 5.5 \times 5\text{m}$
(ブラシ付パイプクリーナー)

- 仕様
- 材質…ワイヤー: 特殊鋼材(錆にくい)
グリップ: ポリプロピレン
水切りゴム: NBR(ニトリルゴム)
 - サイズ…ブラシ径: $\phi 30\text{mm}$ 、水切りゴム径: $\phi 20\text{mm}$
ワイヤー部最太部径: $\phi 16.5\text{mm}$ 、グリップ径: $\phi 30\text{mm}$
 - 流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消できます。

セット写真

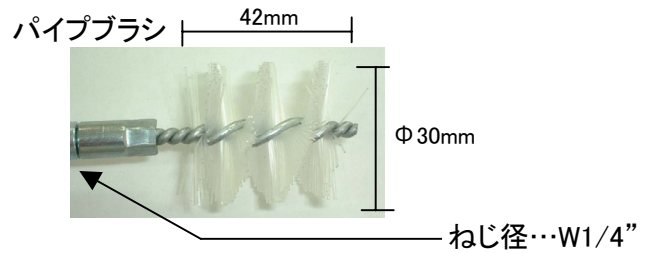


組立写真

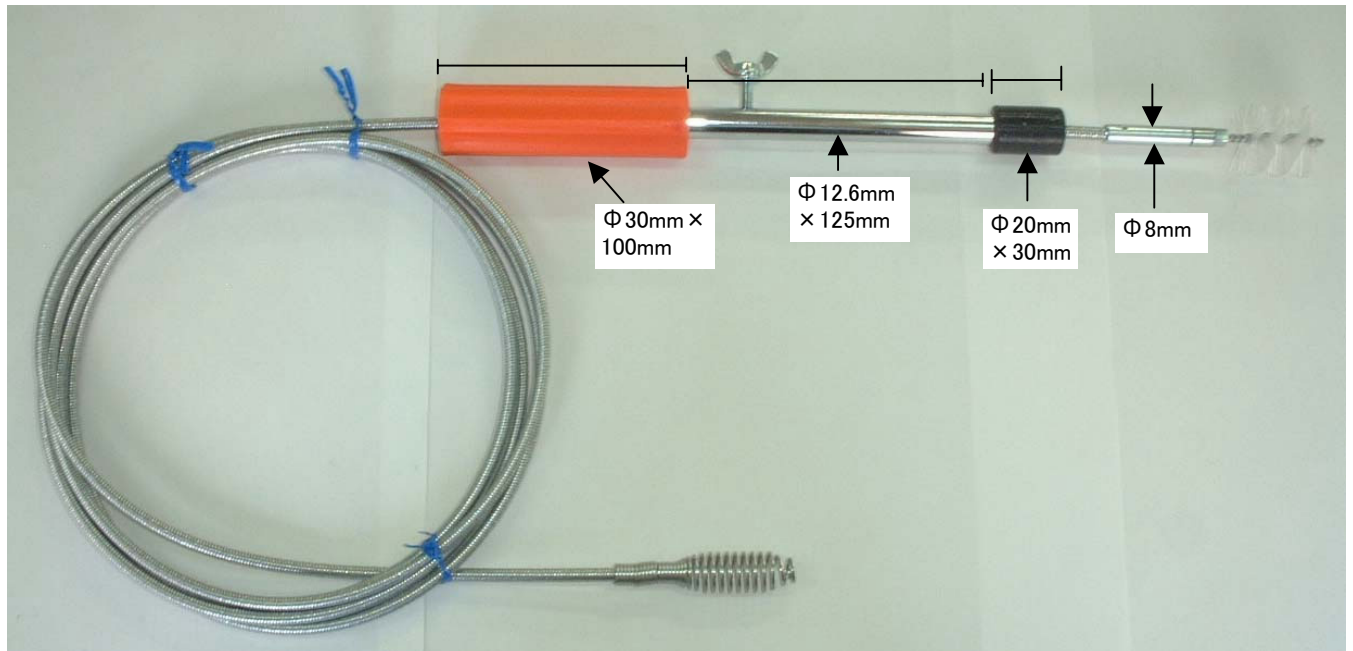

※組立の際は、一度ブラシを取り外し、蝶ねじを緩めてからワイヤーをグリップ部に差し込んで下さい。蝶ねじはワイヤーを固定するためのものです。ワイヤーを排水パイプに差し込んで、汚れている部分に当たる長さでワイヤーを蝶ねじで固定し、ワイヤーを出し入れして、汚れを取り除いてください。


特長

- 流し台・洗面台などの排水パイプに使用できます。
- ブラシつきなので、排水パイプの内側にこびりついた水アカや汚れをしっかりと落とします。
- ゴム製水切りがワイヤーを引き戻す際、付着したゴミや水を除去します。
- 丈夫でさびにくい特殊ワイヤーを使用しています。
- 水切りがゴム製なので陶器・タイル等にキズをつけません。
- ワイヤーの長さは3mです。

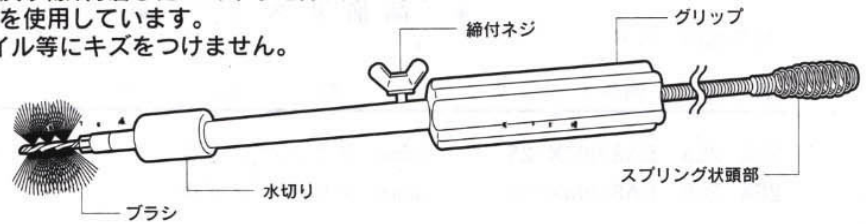


使用方法

- ① スプリング状頭部をお使いになる時は、反対側のブラシをはずし水切り側よりワイヤーを差し込み、適当な長さで縮付ネジを締め固定します。

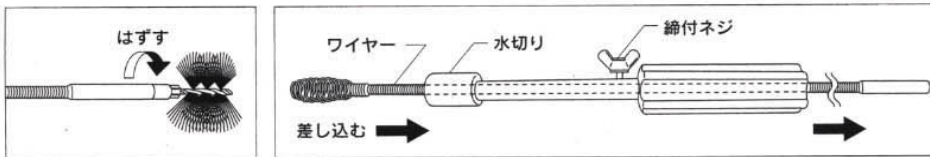


- ② ブラシをお使いになる時は、いったんブラシをはずしグリップ側よりワイヤーを差し込み、適当な長さで縮付ネジを締め固定し、はずしたブラシを取り付けます。

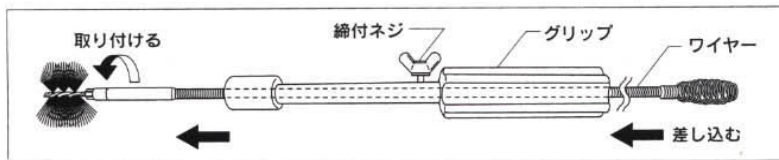


* ワイヤーの長さは、排水パイプに合わせて調節してください。

* 洗面器などで排水口内部が⊕形になっている場合は、スプリング状頭部の先端を引っかけて右方向(時計まわり)に回転させながら、軽く押し込んでください。取り出す際は、左方向(時計の反対まわり)に回転させてください。

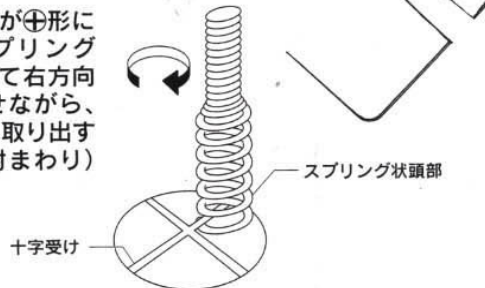

- ③ グリップを手でしっかりと握り、上下に動かします。

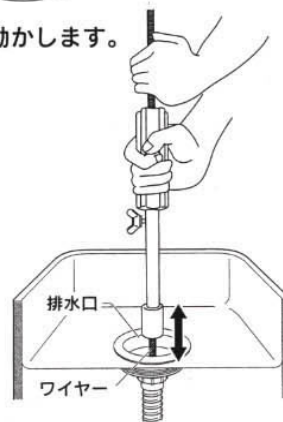

注意

- 排水パイプの掃除以外には使用しないでください。
- 細い径のパイプ、曲がりかたのきついパイプに無理に押し込むことは避けてください。
- 傷んだ金属パイプ、またはビニルホースなどの軟質のパイプに使用の場合はパイプが破れる恐れがありますのでご注意ください。
- 陶器などにワイヤーをあてると傷がつきますのでご注意ください。
- 目に見えない排水パイプ内での清掃なので、時々ワイヤーを引き戻しワイヤーが取り出せることを確認しながら作業してください。
- ご使用前にブラシがワイヤーにしっかりと取り付けられていることを確認してください。使用中にはずれ配管につまる恐れがあります。
- ご使用时、ブラシで指などをケガしないようご注意ください。

品名：ブラシつきパイプクリーナー(3m)

材質：鋼材, PP, NBR

セット明細：グリップ, ワイヤー (各1コ)