



熱溶着式だから毛が抜けない!

毛の抜けない目地刷毛

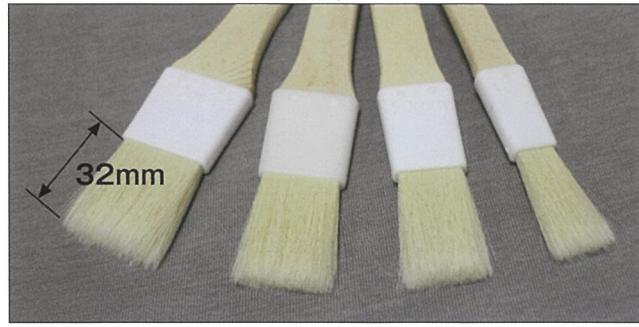

毛丈はすべて32mm

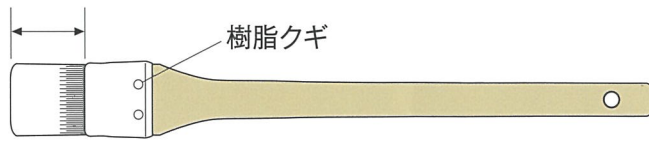

- 熱溶着式で毛が抜けない
- キレイな仕上がり柔らかタッチ
- 天然毛先のようなフィーリング

品番	品名	規格
15111 EA109LP-31	毛の抜けない 目地刷毛	15mm
15112 EA109LP-32	毛の抜けない 目地刷毛	20mm
15113 EA109LP-33	毛の抜けない 目地刷毛	25mm
15114 EA109LP-34	毛の抜けない 目地刷毛	30mm

両方に毛材があるから2種類の塗料を同時に塗装できる!


毛の抜けない両頭目地刷毛



熱溶着だから毛が抜けない



天然毛先のような繊細な毛先加工 樹脂釘だからそのまま廃棄

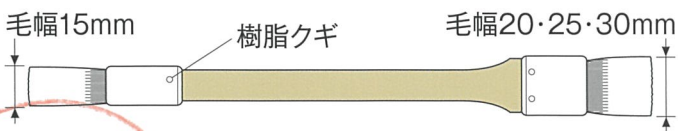

- 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
- 接着剤不使用

品番	JANコード	品名	規格
15116	4972883151161	毛の抜けない 両頭目地はけ	20mm+15mm
15117	4972883151178	毛の抜けない 両頭目地はけ	25mm+15mm
15118	4972883151185	毛の抜けない 両頭目地はけ	30mm+15mm

○予告なく、商品仕様等を変更させていただく場合がございますので、ご了承のほどお願いいたします。

お問い合わせは



株式会社
インダストリー コーポ

〒490-1104 愛知県あま市西今宿平割一、22番地
TEL.052(441)3570(代) FAX.052(441)8554