


## EA109NC-23～-29

([細軸]スモールローラー刷毛セット[短毛])

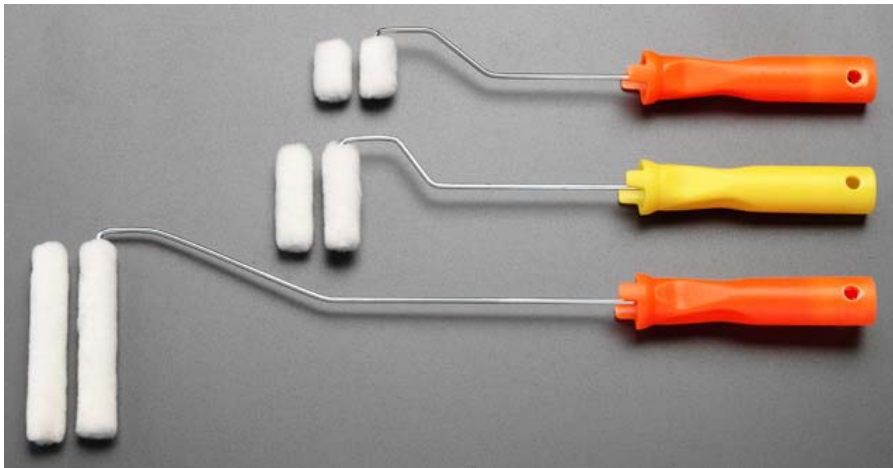

品番	仕様	毛幅	ハンドルサイズ (軸径×幅×全長)	重量
EA109NC-23	短毛ローラー×2本+ハンドル	25mm	φ3×25×270mm	50g
EA109NC-24		50mm	φ3×50×285mm	55g
EA109NC-25		100mm	φ3×80×410mm	70g
品番	仕様	毛幅	重量	
EA109NC-27	替ローラー(2本入)	25mm	3g	
EA109NC-28		50mm	5g	
EA109NC-29		100mm	8g	

●アクリル・ポリエステル 混毛

●軸径・・・φ3mm

●毛丈・・・4mm

●ローラー径・・・14mm

●ビルメンテナンスや機械室、設置物の隙間塗りなどに最適です。

●適合長柄・・・EA109NB-105