

①ウーローラーシリーズ TSUBASA


TSUBASAシリーズ 毛丈12mm

耐溶剤性能を徹底的に研究・開発された「TSUBASA」。
溶剤塗料でも極端に抜け毛が少なく安心、厚膜塗装もスピーディーにこなす本格派。
塗料飛散も少なく作業性も良好、さまざまな金属面の塗装にワンランク上の実力を発揮する高機能ローラーです。

- ・耐溶剤性能を徹底的に追求、溶剤塗料でも毛抜けの少ない新設計
- ・作業性に優れ、厚膜塗装も可能
- ・金属面塗装に確かな実力を発揮



▶ TSUBASA ミドルローラー ミドル

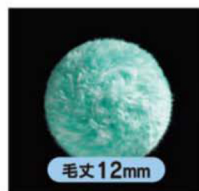

●TSUBASAの特長

■適応塗料

反応硬化 低VOC アルキド アクリル ウレタン シリコン
フッ素 サビ止め 床トップ 防トップ ソルベン エポキシ

■適応塗面

コン・モル 石膏水 模様小 窯業サ 鉄部 トタン
カーテン 硬質塩

■主要繊維/組織

●ポリエステル ●ウーブン

●TSUBASA ミドルローラーの仕様

コード	型式	サイズ inch	EA品番
143620 0007	7M-TSB	7	EA109ND-88

適応ハンドル：ミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種

▶ TSUBASA スモールローラー スモール



●TSUBASA スモールローラーの仕様

コード	型式	サイズ inch	EA品番
143630 0004	4S-TSB	4	EA109ND-86
143630 0006	6S-TSB	6	EA109ND-87

適応ハンドル：ミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種