


## 取扱説明書

### 内容明細

- |            |   |
|------------|---|
| 1.真空ポンプ本体  | 1 |
| 2.真空ポンプオイル | 1 |

### 本品の特徴

- モーターの回転をそのまま伝えるダイレクトドライブで、コンパクト設計です。
- アルミボディのモーター使用で、軽量で持ち運びに便利です。
- モーター軸後部にファンが装着され、モーターの発熱を抑えます。

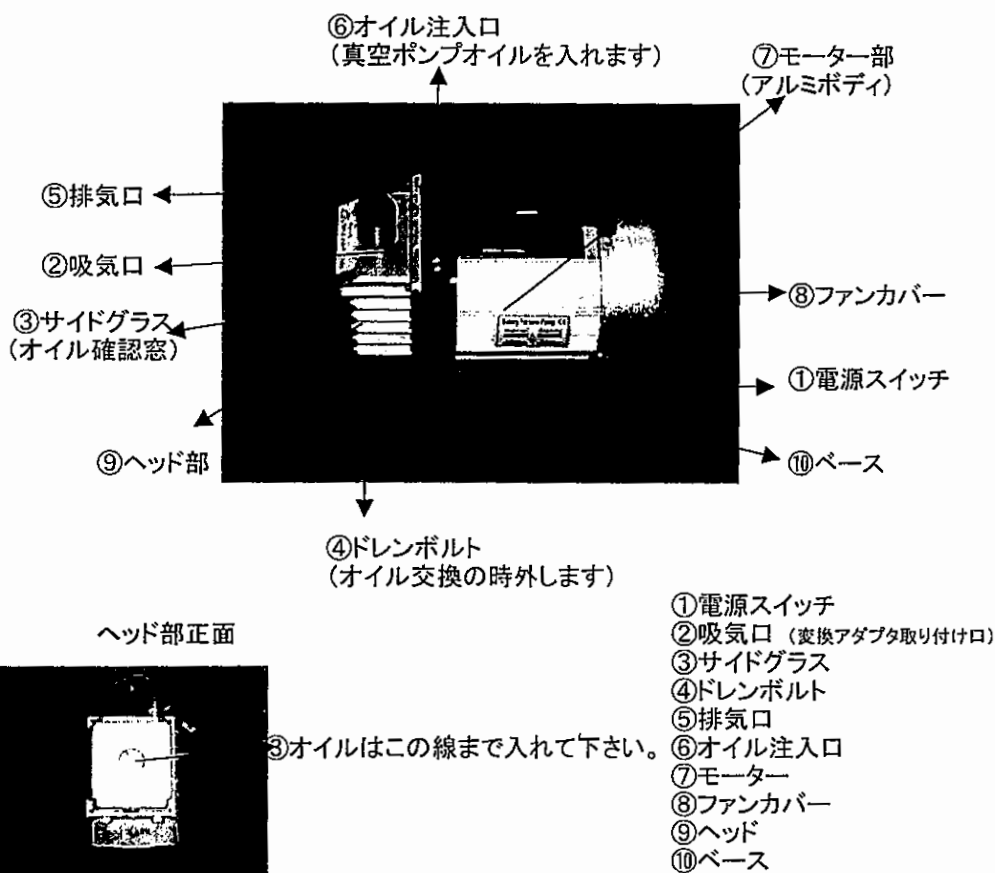

### ※使用時のご注意

- 1 使用する場合は、必ず真空ポンプオイル(最初は付属として入っております。)を入れて下さい。
- 2 吸気口と、排気口についている、保護キャップは必ずおとりください。
- 3 真空ポンプは必ず、5分程度、空運転をして下さい。
- 4 運転終了時は、吸気口に何も取り付けない状態(ホース/保護キャップ/シールキャップ等)で2・3秒空運転してから電源スイッチをお切りください。
- 5 真空ポンプは、横にしたり、傾けたりしないで下さい。

### 真空ポンプオイルの交換

真空ポンプオイルが汚れてくると真空到達度が悪くなります。定期的に真空ポンプオイルは交換してください。

1. オイルを交換する前に、真空ポンプを空運転してオイルを暖めてください。
2. ⑥オイル注入口のキャップ(赤)を外してください。
3. ④ドレンボルトを外して、オイルを排出してください。
4. 完全に抜けたら、④ドレンボルトを締め込んでください。
5. ⑥オイル注入口から新しいオイルを③サイトグラスをみて、オイルレベルまで入れてください。
6. 真空ポンプの電源プラグをコンセントに差込み運転を始めてください。

### 仕 様

品 番	RP2305
ローター数	1
排気速度 (ℓ/分)	25/50Hz:30/60Hz
回転数 (rpm)	1400/50Hz:1680/60Hz
真空到達度 (Pa/Torr)	10~30/2.25~7.5×10 <sup>-2</sup>
重 量 (Kg)	7.45
電 源	100V 50Hz/60Hz
消費電力 (W)	90
吸 入 口	UNF7/16
オイル量 (cc)	150

株式会社 ロテックス

〒230-002

神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町3-43

TEL 045-580-4790

FAX 045-580-4791

E-mail rotex@pop21.odn.ne.jp