

小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ (電磁弁、真空計付) 1年間修理工賃のみ無償対象品 (部品別)

品番 **VP-120A**

価格 **¥38,000**

**遂に完成!! 待望の4ポール(極)モーター
2ステージ小型真空ポンプです。**

42 ℓ/min


排気量 (60Hz)

25 ミクロン

到達真空度

適応機器
~5HP 冷凍
冷蔵空調機器
低温試験器
もOK

オイル逆流防止電磁弁付
(新・従来冷媒対応型)

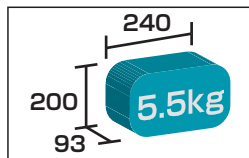

- 5.5kgの軽量・小型で42 ℓ/min排気量を実現
- 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です
- 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます
- 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適用します
- オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です

POINT!

- ◆ 国内で最も信頼されてきた4ポールモーター、ツーステージ式真空ポンプの最新機です。
- ◆ モーターの温度が上がらないので安定した長時間の真空乾燥作業ができます。排気量42 ℓ/min、到達真空度25ミクロンは、このクラスの真空ポンプでは最高の能力です。

仕様

- 方式…………… *ダイレクトドライブ方式、2ステージローター
- 電源、モーター… 100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P (極)
- モーター回転数… 1430rpm/min(50Hz) 1820rpm/min(60Hz)
- 排気速度…………… 35 ℓ/min(50Hz) 42 ℓ/min(60Hz)
- 到達真空度…………… 25ミクロン (25×10⁻³ Torr)、真空ゲージ50φ付
- 吸入ポート径…… 1/4"Fオス R410A、R32用5/16" F変換アダプタ付
- サイズ/質量…… 240L×93W×200H(mm)/5.5kg
- オイル量…………… 150cc
- セット内容…………… 本体、真空ポンプオイル、R410A、R32用5/16" F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書

※ゲージキットは別売り

フロンガス
漏洩防止

フロンガ
ス回収

真空ポンプ
洗浄機

冷凍空
調計器

冷凍空
調工具

空調
その他