


EA112H (ノーマルベース・410Aアダプター付)
 EA112H-1 (ロングベース・R410Aアダプター付)
 (ハンドバキューム 簡易型真空ポンプ)

※EA112H-1は廃番になりました。

- モーターレスの真空ポンプ(オイル入り)です。
- 安全、安定、オイル入りですから焼きつきがありません。
- 持ち運びに便利で安全なハンドル付
- 真空引きのスピードが速い。○回転専用
- オイル入りなのでモータートルクが少なくすみます。
- 真空度…約300ミクロン
- サイズ…EA112H:110X100X195(H)mm
- 排気速度…30ℓ/分
- EA112H-1:170×100×195(H)mm(廃番)
- 回転数…1680rpm
- ローター方式…シングルローター
- 重量…3kg
- 吸入口…UNF7/16-20(1/4”)オイル逆流防止弁付

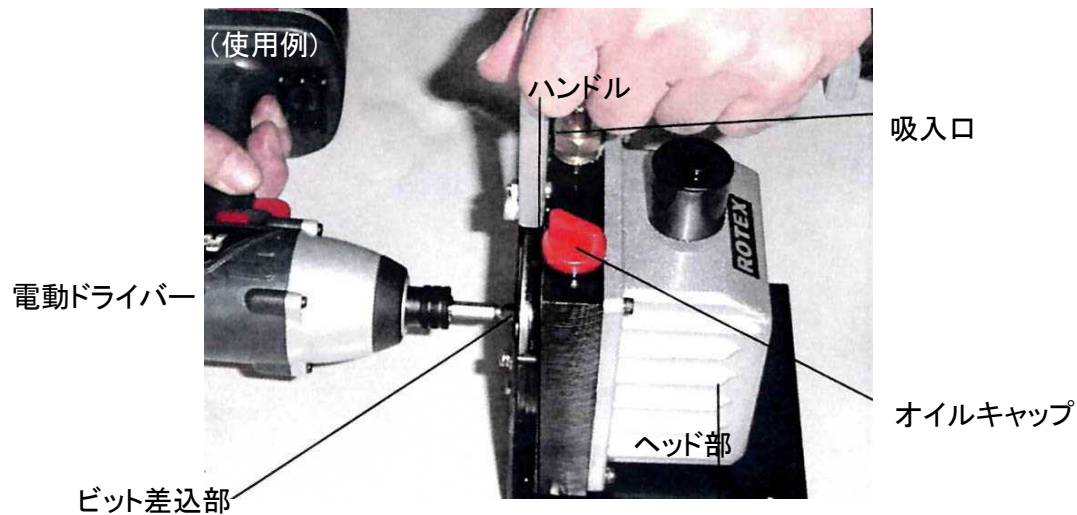

【ルームエアコン真空引きの目安時間】

配管長さ	真空度	真空度
	500Pa	1000Pa
標準配管 1/4"×3m+3/8"×3m	3分	2分
標準配管 1/4"×5m+3/8"×5m	5分	4分
標準配管 1/4"×10m+3/8"×10m	8分	5分