


EA115B-3

(高圧洗浄機用ガン)

- 背丈の高い果樹、広範囲の畠などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン
- 中間握りのハンドル操作で直射から噴霧噴射まで無段階で使えます。

(ホースは EA115BA-11, -12等をお勧めします。)

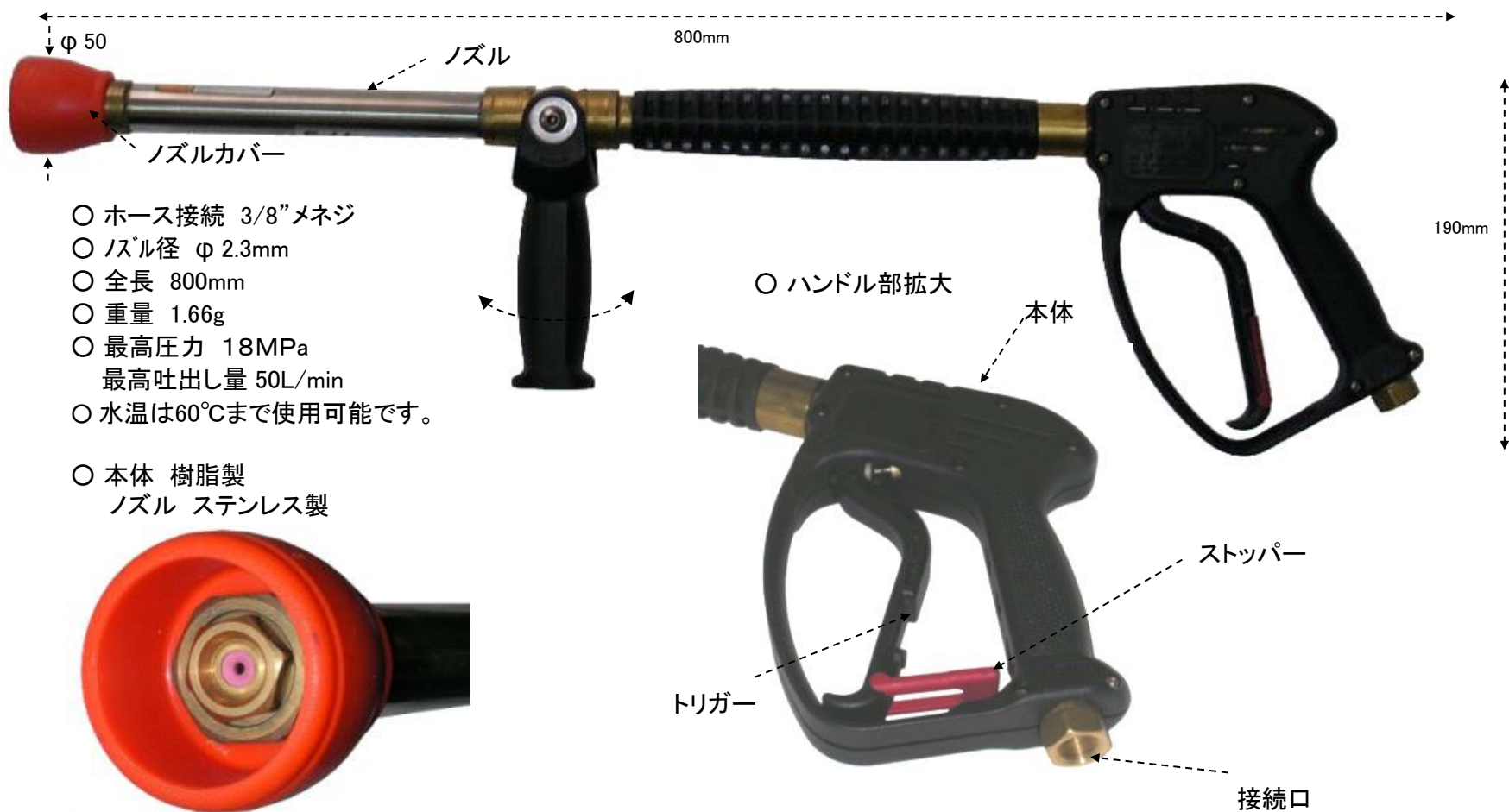

- ホース接続 3/8"メネジ
- ノズル径 $\phi 2.3\text{mm}$
- 全長 800mm
- 重量 1.66g
- 最高圧力 18MPa
最高吐出し量 50L/min
- 水温は60°Cまで使用可能です。

- 本体 樹脂製
ノズル ステンレス製

- 吸水圧力2.5MPaの時吐出量約15L/min
- 吸水圧力3MPaの時吐出量約18L/min (あくまで目安です。)