

**EA115GA-31~34**  
(フレキシブルシャフト)

コアケーブル直径 φ 12.7mm  
ナイロンケース径 φ 19.1mm

	長さ	適合パイプ	
<del>GA-31</del>	<del>4.6m</del>	<del>25.4mm~</del>	(廃番)
<del>GA-32</del>	<del>7.6m</del>	<del>25.4mm~</del>	(廃番)
<del>GA-33</del>	<del>10.7m</del>	<del>25.4mm~</del>	(廃番)
GA-34	15.2m	25.4mm~	

先端ブラシ類  
適合サイズ  
φ 25.4mm以上を  
ご利用ください。




(組合せは参考です)



ブラシ取付金具(拡大) ネジサイズ 1/2-12

付属 ジョイント付

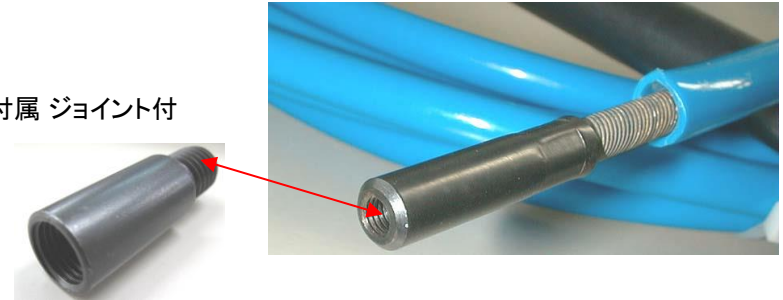

クリーナー接続金具(拡大)

