

■ 最大30分の洗浄タイマー

■ 洗浄時間のデジタル表示

■ ヒーターによる洗浄液の加温

■ 洗浄時間のメモリー機能




○安全機能: 過電流保護、ヒータ温度過昇防止、発振回路温度過昇防止


型 式	US-610
槽容量 (約)	0.6 L [0.5L] ^{*1}
槽内寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	149×82×65
本体寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	198×155×127
高周波出力	35 W
ヒーター容量	70 W
本体質量 (約)	1 kg
電 源	AC100 V 50-60Hz
発 振	44 kHz PZT 他励発振
タイマー設定範囲	最大 30 分 (1分刻みで設定)
材 質	洗浄槽 (SUS304)、本体 (ABS樹脂)
付属品	脱着式電源コード、スノコ (SUS304)、フタ (PS樹脂)
許認可	PSE適合品

【付属品】

■フタ

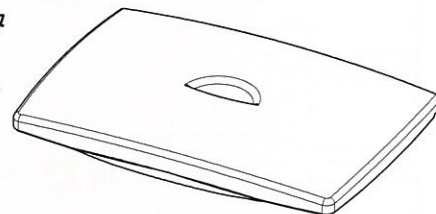

■スノコ

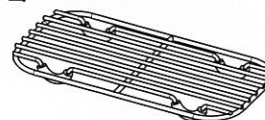

※ 槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパになっていますので下部寸法は小さくなります。
※ 本機は防爆構造ではありません。 ※1:[]内は水位線までの容量



株式会社 エスエヌディ

〒392-0012 長野県諏訪市四賀 3225-2
TEL:0266-58-6688 FAX:0266-58-6654

[URL] <http://www.senjyou.jp>
[E-mail] info@sndto.co.jp