


**HD 6/12 G エンジンタイプ EA115JN-2A**

**HD 6/15 G エンジンタイプ**



**1 高耐久性・耐衝撃性**  
農業や建設現場での使用を想定

パワーと耐久性のあるクランクシャフトポンプを採用。ゴミ詰まりの故障を低減するための大容量フィルター、フレームには頑固なメタル素材を採用しました。

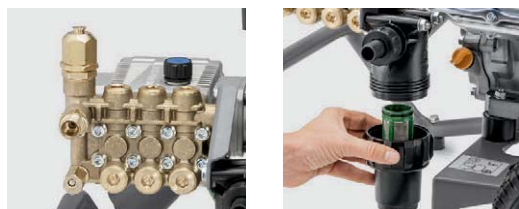

**2 高い自吸能力**  
自吸による高圧洗浄が可能

水道や電気が無い建設現場や農作地でも、ため池や用水路、貯水タンク等があれば、場所を選ばず高圧洗浄が可能です。



**3 作業時間の削減**  
ハイパワーで効率良く洗浄

ケルヒャー独自のハイパワーエンジンに加え、パワフルで信頼性の高いクランクシャフトポンプにより、高い吐出圧力を実現しました。



**4 移動性・収納性**  
大型タイヤと収納スペースが付属

ハンドル位置が高くタイヤも大きいので、移動が楽に行えます。また、収納スペースが付属し、部品の落下や紛失を防ぎます。



給水・自吸用アクセサリー (オプション)		
	サクシオンホース (自吸用ホース)	ため水側フィルター (自吸用ホース先端用)
業務用標準自吸セット	サクシオンホースセット 7.5m 注文番号: 4.440-270.0	フィルター (逆支弁付) 注文番号: 4.730-012.0 ※逆止弁は取り外し可能
簡易自吸セット	サクシオンホースセット 3m 注文番号: 9.548-030.0 (1→3/4 インチ変換アダプターを併用ください)	
水道蛇口用セット	水道ホースセット 注文番号: 6.390-492.0 (内径18mm /ホース長7.5m、ホースノド2個) ※水道ホースは市販の耐圧ホース(内径18mm)で代用できます。	

標準装備							洗浄効果の向上に			
高圧ホース 10m 注文番号: 6.110-034.0	トリガーガン 注文番号: 4.118-005.0	AVSスプレーランス 840mm 注文番号: 4.112-006.0	ノズルチップ 固定ホルダー 注文番号: 4.112-011.0	ホースニップル3点セット (ナット・ホースステム・Oリング) 注文番号: 2.640-492.0	ノズルチップ 25度 パワーノズル HD 6/12 G用 (ノズルサイズ 042) 注文番号: 2.113-007.0 HD 6/15 G用 (ノズルサイズ 038) 注文番号: 2.113-006.0	1 インチ→3/4インチ 変換アダプター ※HD 6/12 Gのみ 注文番号: 9.761-497.0	高圧洗浄機用 洗浄剤 ※各種取り揃えております。			

機種名	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	エンジン出力 (Hp)	燃料タンク (L)	質量 アクセサリー込 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 6/12 G	<b>1.187-909.0</b>	ガソリンエンジン	600	12	60	5.5	3.6	44.7	799×637×1,097
HD 6/15 G	1.187-900.0	ガソリンエンジン	600	15	60	5.5	3.6	44.7	799×637×1,097

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店 **1.187-909.0→EA115JN-2A**

**ケルヒャー ジャパン株式会社**

本社 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番  
Tel 022-344-3140 Fax 022-344-3141

札幌 Tel 011-879-2181 宇都宮 Tel 028-657-8780 大阪 Tel 072-650-1395  
道東 Tel 0155-61-0081 東京 Tel 048-710-8788 広島 Tel 082-507-8180  
北東北 Tel 019-614-0075 横浜 Tel 045-534-0226 四国 Tel 087-864-5801  
仙台 Tel 022-344-3190 静岡 Tel 054-654-3138 福岡 Tel 092-934-2811  
福島 Tel 024-991-6266 北陸 Tel 076-240-3760 鹿児島 Tel 099-284-9393  
新潟 Tel 025-211-1500 名古屋 Tel 052-800-0155