

気軽に持ち出し、使い方広がる。
軽量・コンパクト設計。



ベランダ・窓・網戸



お風呂



洗車



外壁・玄関

高圧洗浄機とは？

高圧の水を噴射し、手では落としにくい汚れを落とす清掃機器です。水道ホースでの洗浄に比べて、水の使用量を約70%カット。高圧洗浄機を使えば、短時間で効果的に汚れを落とすことができます。

製品名	K MINI
最大許容圧力	9 MPa
最大吐出水量	330 L/h
消費電力	1,000 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	280×233×295 mm
本体質量	3.9 kg
標準装備品	ショートトリガーガン ショート延長ランス ショートバリオスプレーランス プレミアムフレックス高圧ホース 5m 本体側カップリング
注文番号	1.600-050.0
JAN	4054278619491

K MINIを より快適にする、 オプションアクセサリー



デッキクリーナー
注文番号 2.642-871.0
JAN 4039784659070



回転ブラシ
注文番号 2.644-061.0
JAN 4054278476452
回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク
注文番号 2.644-063.0
JAN 4054278476476



フォームノズル
注文番号 2.643-150.0
JAN 4039784858893



自吸用ホース
注文番号 2.643-101.0
JAN 4039784843097

ご購入後もしっかりサポート

▶▶ 1年間のメーカー保証 ご購入から1年間の保証期間中は無償で修理、もしくは部品の交換をさせていただきます。

- ・ご購入後、正常な使用状況(取扱説明書に基づく使用)で故障した場合に限る
- ・消耗品(高圧ホース、ノズル およびこれらに類する消耗品)は保証対象外

お客様専用ダイヤル ▶▶ 製品選びのご相談
0120-60-3140 ▶▶ 製品のお問い合わせ
修理について

〈家庭用製品ユーザーのお客様〉 〈販売店・代理店のお客様〉
受付時間 9:00~17:00 受付時間 9:00~17:00
(年末年始、当社休日を除く) (月曜日~金曜日(年末年始、当社休日を除く))

- ⚠ 注意事項
- ・業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的でご利用になる場合、原則として保証の対象外となります。
 - ・ご使用前には取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
 - ・このカタログの記載内容は、2020年8月現在のものです。
 - ・開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。

ケルヒャー ジャパン株式会社
www.kaercher.com/jp/

H&G 050-00 (K MINI.2009)

K'ARCHER



ずっとキレイでいたいから。
気軽に洗浄、手軽に移動。

革新的な
スマート
収納

ケルヒャー
家庭用高圧洗浄機 NEW
K MINI



サッと使えて、キレイにしまえる。
高圧洗浄が日常に。



軽快 & ラクラク高圧洗浄で、
あなたも住まいも気持ちよく。



マンションのベランダや窓、狭い場所での
洗浄に便利なK MINIが新登場。軽量&
コンパクトサイズだから、手軽に高圧洗浄
が可能です。いままで諦めていたヨゴレも、
K MINIを使えばスッキリきれいに。

軽量
コンパクト

家庭用高圧洗浄機
K MINI



1 お客様の声を形にしたJapanモデル。 収納一体型のスマート設計。

収納場所を選ばないコンパクトなボディ。トリガー
ガンやホースは背面にスッキリ収納。片手で簡単に
持ち運べる軽量設計です。




※収納ケースは、取り外しも可能。



洗面台の下や玄関収納など、狭い
場所にも収納できます。

2 細くてしなやか。 自在に動ける最新の高圧ホース。

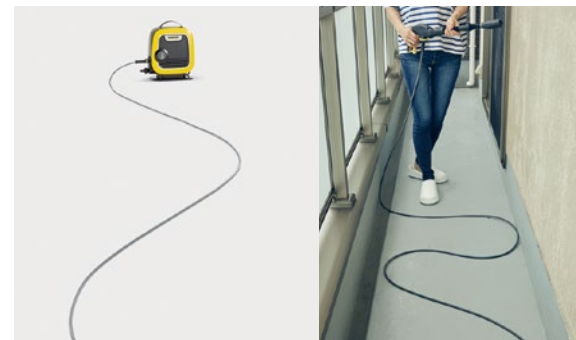

しなやかなプレミアムフレックス高圧ホースの採用
で、取り回しがスムーズに。さらに、ショートトリガー
ガンにより、狭いベランダでもラクに洗浄可能です。

※家庭用初の標準装備品です。

3 どこでも置ける、いつでも使える。 暮らしにフィットするデザイン。



手軽に取り出せる場所に置いておけるので、いつ
でも使用が可能。住まいをキレイに保つことができ、
より快適な暮らしを実現します。