


K 2 バッテリーセット EA115KR-21

コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。電源が必要ないため、様々な場所の洗浄に最適です。洗車や家まわりはもちろん、集合住宅の共有スペースなどの電源から離れた場所も、本格洗浄ができます。バッテリーパワー36V5.0Ah付属。

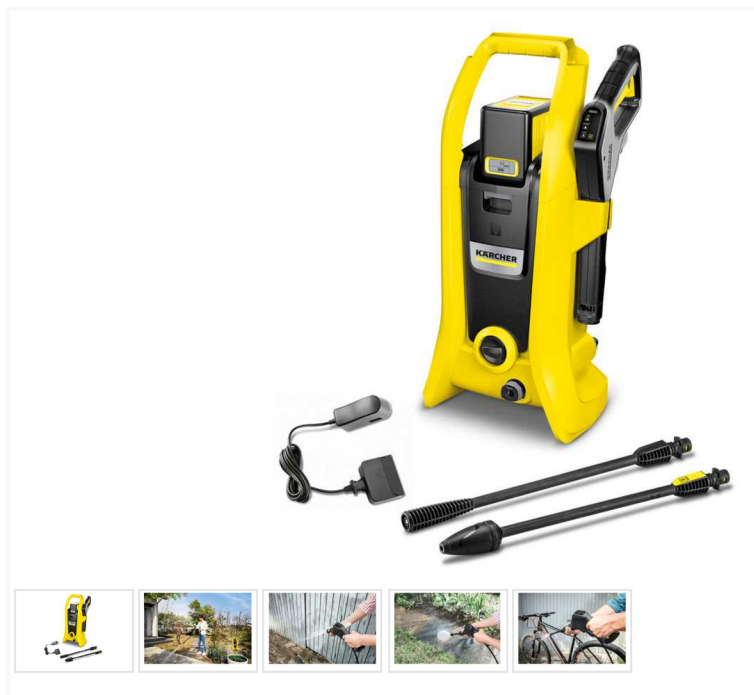


コードレスタイプの高圧洗浄機K 2 バッテリーセットは、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分（標準モード）可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。

製品特長




バッテリーパワー36V

リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。

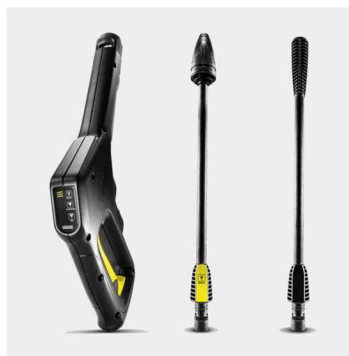

水圧インジケーター搭載トリガーガン

3つの洗浄モード（標準モード、ブーストモード、ミックスモード）で洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手で確認できます。

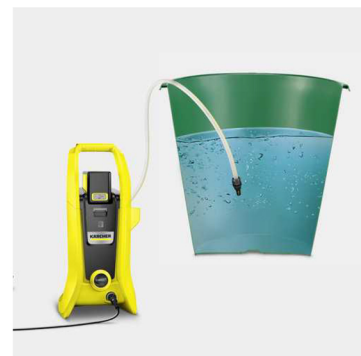

ため水を使用可能

自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。自吸用ホースは別売です。

洗浄剤の使用

- ・洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。
- ・ケルヒャー洗浄剤は洗浄効率を高め、洗浄対象物の保護やキレイに保つのに役立ちます。

ノズル収納ホルダー（本体）

- ・トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。

クイックコネクトシステム

- ・高圧ホースの接続が簡単です。

製品仕様

製品スペック

最大許容圧力 (MPa)	最大 11
吐出水量 (L/h)	340
給水温度 (°C)	最大 40
バッテリープラットフォーム	36 V バッテリープラットフォーム
電圧 (V)	36
容量 (Ah)	5
バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー
バッテリー充電ごとのランタイム (分)	14 (5,0 Ah)
充電時間（標準充電アダプター） (h)	9
本体質量（アクセサリを除く） (kg)	4.5
梱包質量 (kg)	8
寸法（長さ×幅×高さ） (mm)	245 x 303 x 629



標準装備アクセサリ & 製品機能

- トリガーガン, 水圧インジゲーター搭載
- 1ジェットノズル
- サイクロンジェットノズル
- 高圧ホース, 4 m
- クイックコネクト接続（本体）
- 洗浄剤散布, 洗剤吸引機能
- 給水口フィルター（本体内部取り付け済）
- 本体側カップリング