

KÄRCHER

makes a difference



業務用 温水高圧洗浄機

HDS 4/7 U

選ばれたクリーニング性能

コンパクトで使いやすい設計で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から

HDS 4/7 U



車輛の洗浄に



機械洗浄などに(オプション: INNOツインフォームランス 使用)

1 優れた移動性と収納性 移動が楽でコンパクト

大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプ車で持ち運び可能です。



大型タイヤで段差の移動も楽々



バンタイプ車で持ち運びが可能

2 扱いやすいシンプル設計 楽々かんたん操作

面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。



シンプルなダイヤル操作



収納に便利なホルダー付き

3 高耐久性・コスト削減 高い耐久性と低燃費を実現

ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンドラーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。




高い耐久性の真ちゅう製シリンドラーヘッド



(ヒートコイル: 3年保証)
ステンレス製ヒートコイル

4 高い洗浄力 ケルヒャー独自のパワースル

パワースルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。

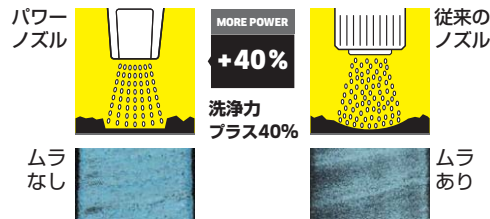

安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

高圧ホース 10m
注文番号: 6.110-034.0



トリガーガン
注文番号: 4.118-005.0



AVSスプレーランス
840mm
注文番号: 4.112-006.0



ノズルチップ
固定ホルダー
注文番号:
4.112-011.0



 
ノズルチップ15度
パワースル
(ノズルサイズ036)
注文番号:
2.113-043.0



洗浄剤散布用
ノズル
注文番号:
2.113-020.0



ホースニップル
ナット
注文番号: 5.310-062.0
Oリング
注文番号: 6.362-078.0
L型ステム
注文番号: 5.443-285.0



洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	ボイラー加熱温度 (°C)	モーター入力/出力 (kW)	燃料タンク (L)	電源コード (m)	水道ホース (m)	質量 (kg)	寸法 長さ x 幅 x 高さ (mm)
HDS 4/7 U	1.064-904.0 (50Hz) 1.064-905.0 (60Hz)	単相 100	400	7	65	1.4 / 0.9	6.5	5	6	68	620×620×990

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。 ● 記載の仕様・外觀は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店 50Hz:EA115LJ-50A
60Hz:EA115LJ-60

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
Tel 022-344-3140 Fax 022-344-3141

札幌 Tel 011-879-2181 宇都宮 Tel 028-657-8780 大阪 Tel 072-650-1395
道東 Tel 0155-61-0081 東京 Tel 048-710-8788 広島 Tel 082-507-8180
北東北 Tel 019-614-0075 横浜 Tel 045-534-0226 四国 Tel 087-864-5801
仙台 Tel 022-344-3190 静岡 Tel 054-654-3138 福岡 Tel 092-934-2811
福島 Tel 024-991-6266 北陸 Tel 076-240-3760 鹿児島 Tel 099-284-9393
新潟 Tel 025-211-1500 名古屋 Tel 052-800-0155