

業務用温水高圧洗浄機 (100Vモデル)
HDS 4/7 C

 **KÄRCHER**[®]

ケルヒャー

コンパクトで使いやすい設計で効率的な作業
清掃コストの削減は、ケルヒャー 高圧洗浄機から



移動に便利な大型タイヤ



ダイヤルひとつで簡単操作



自動車の洗浄に

工場の洗浄にも
※オプション品を使用

1 すぐれた移動性で清掃範囲を拡大

移動性にすぐれた大型タイヤにより、広い清掃範囲をカバーできます。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトサイズのため、設置場所も省スペースですみます。



移動性にすぐれた大型タイヤ



持ちやすく操作性にすぐれたハンドル

2 ダイヤルひとつで簡単操作

ダイヤル操作や、燃料・洗浄剤の補給をボディ前面で行うことができるので、作業効率が高まります。また、洗浄剤と燃料の投入口が大きく開くことで、液ダレを防ぎ床面や本体の汚れを防止します。



見やすく操作しやすい大型ダイヤル



ガイド付の大型補給口で液ダレを防止

3 高い洗浄力で効率が向上

特許取得のパワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。また、ボイラーはステンレスのヒートコイルを採用し、低燃費を実現しました。



強力な水圧で清掃効率が向上



高い燃焼効率のステンレス製ボイラー

4 エコモードで低燃費を実現


エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。



低燃費で環境にもやさしいエコモード搭載

5 害虫の侵入を防ぐ安心設計

ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策により、電装関連のトラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。

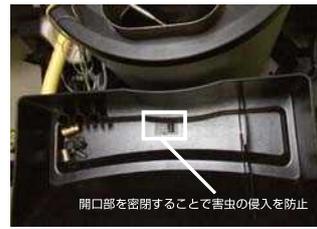

開口部を密封することで害虫の侵入を防止
※ オプションで「ねずみ侵入対策」もお選びいただけます

HDS 4/7 C 標準装備

高压ホース 10m
注文番号: 6.391-342.0



トリガーガン (AVS付)
注文番号: 4.775-466.0



840mm スプレーランス (AVS付)
注文番号: 4.760-663.0



ノズルチップ固定ホルダー
注文番号: 5.401-210.0



パワーノズル
注文番号: 2.885-225.0



洗浄剤散布用ノズル
注文番号: 5.765-078.0



機種	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	ボイラー加熱温度 (°C)	モーター出力 (kW)	水道ホース (m)	質量 (kg)	寸法 長さ x 幅 x 高さ (mm)
HDS 4/7 C	1.272-212.0 (50Hz)	100	400	7	80	0.9	7.5	100.6	1,060 x 650 x 920
	1.272-213.0 (60Hz)								

- ホース・コード類の長さに関して、実寸を ±5% の範囲で設定しております。
- 画像は実物と一部異なる場合があります。
- 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

EA115LK-50A...50Hz
EA115LK-60A...60Hz

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 / 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3 丁目 2 番
Tel (022) 344-3140 Fax (022) 344-3141
ホームページ <http://www.karcher.co.jp>

札幌 Tel(011)865-1951 北陸 Tel(076)240-3760
道東 Tel(0155)61-0081 名古屋 Tel(052)800-0155
北東北 Tel(019)614-0075 大阪 Tel(072)650-1395
仙台 Tel(022)344-3190 広島 Tel(082)507-8180
新潟 Tel(025)211-1500 四国 Tel(087)864-5801
宇都宮 Tel(028)651-1680 福岡 Tel(092)934-2811
東京 Tel(048)710-8788 鹿児島 Tel(099)284-9393
横浜 Tel(045)534-0226