



自動車の洗浄に



工場の洗浄にも

1 清掃効率の向上 高い洗浄力で効率が向上

パワーノズルは、ムラのない強力な水压で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、低燃費を実現しました。



従来品プラス40%



ステンレス製ヒートコイル
(ヒートコイル：3年保証)

2 操作性・作業効率 ダイヤルひとつで簡単操作

作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作ができます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床をよごしません。



操作しやすい大型ダイヤル



ガイド付の大型補給口

3 省エネ・清掃コスト削減 エコモードで低燃費を実現


エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。



低燃費で環境にもやさしいエコモード搭載

4 機器トラブル防止 害虫の侵入を防ぐ安心設計

ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策により、電装関連のトラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。

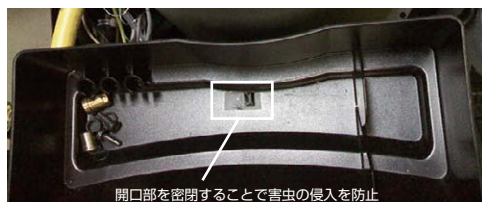

開口部を密閉することで害虫の侵入を防止

※ オプションで「ねずみ侵入対策」もお選びいただけます

5 移動性・収納性 優れた移動性で清掃範囲を拡大

大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため、省スペースで設置できます。



スムーズに移動できる大型タイヤ 取り回しが容易な持ちやすいハンドル

標準装備

高圧ホース 10m
注文番号：6.110-031.0



トリガーガン
注文番号：4.118-005.0



AVSスプレーランス 840mm
注文番号：4.112-006.0



ノズルチップ
固定ホルダー
注文番号：4.112-011.0



ノズルチップ 25度
パワーノズル
(ノズルサイズ 038)
注文番号：2.113-044.0



洗浄剤散布用ノズル 25度
注文番号：2.113-020.0



洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤
※ 各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	ボイラー 加熱温度 (°C)	モーター 入力 / 出力 (kW)	燃料 タンク (L)	洗浄剤 タンク (L)	水道 ホース (m)	質量 (kg)	電源 コード (m)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HDS 4/7 C	1.272-903.0 (50Hz) 1.272-904.0 (60Hz)	単相 100	400	7	80	1.5/0.9	15.5	15.5	7.5	100.6	4.8	1,060 x 650 x 920

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。 ● 画像は実物と一部異なる場合があります。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

1.272-903.0 → EA115LK-50B

1.272-904.0 → EA115LK-60B

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
Tel 022-344-3140 Fax 022-344-3141

札幌 Tel 011-879-2181 宇都宮 Tel 028-657-8780 大阪 Tel 072-650-1395
道東 Tel 0155-61-0081 東京 Tel 048-710-8788 広島 Tel 082-507-8180
北東北 Tel 019-614-0075 横浜 Tel 045-534-0226 四国 Tel 087-864-5801
仙台 Tel 022-344-3190 静岡 Tel 054-654-3138 福岡 Tel 092-934-2811
福島 Tel 024-991-6266 北陸 Tel 076-240-3760 鹿児島 Tel 099-284-9393
新潟 Tel 025-211-1500 名古屋 Tel 052-800-0155