

EA115MA-1A~-3A 洗剤容器

品番	適用洗剤
EA115MA-1A	中性洗剤用(EA922KA-1~-1B-3-3B-4-4B)
EA115MA-2A	厨房設備洗浄剤用(EA922KA-8-8B)
EA115MA-3A	設備洗浄剤用(EA922KA-5-13、KD-1~-3)

廃番
廃番

- 容量 800ml
- 希釈メモリ付
- サイズ φ82×253mm
- 重さ 60g

- キャップ プラスチック製(PE)
- ボトル プラスチック製(PE)

<特長>

- 4倍~300倍まで幅広い希釈に対応した便利な目盛線。さらに50ml毎の目盛線も付いています
- 持ちやすく倒れにくい、円筒形状です
- ラベルの色で洗浄剤の種類がひと目でわかり、誤認・誤使用の防止に効果的です
- 長期間の使用でも剥がれにくいラベル、変形しにくい容器で耐久性に優れています




<希釈する場合の手順>

- ①使用する希釈倍率の目盛線まで洗浄剤を入れる

- ②ぬるま湯または水を800mlの目盛線まで入れる

- ③キャップをしっかり閉め、必ずつまみを押し込み、よく振って混ぜる

[下図は50倍希釈の場合]

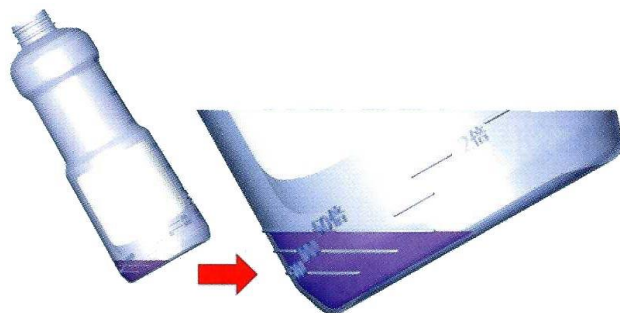

ここまで入れる



つまみを押し込む

