


# 【EA115MS-1PA・1A】ホーススプレー(混合タンク付)取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 Ver.1.0  
製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

⚠ **警告:** 指示に従わない場合、死亡や重傷を負う恐れがあります。




**警告**

- ・水溶性肥料のみに使用します。化学薬品と併用しないでください。
- ・使用の際は必ず保護メガネを使用し、液体が目に入らないようにしてください。
- ・強風の時やスプレーがかかる距離に人がいる場合は使用しないでください。
- ・使用後はスプレー部とタンクを清掃してください。
- ・使用する水溶性肥料の取扱説明書をよく読み、それに準じてください。
- ・水道の圧力で使用してください。

## ◆各部名称



## ◆スプレーパターン

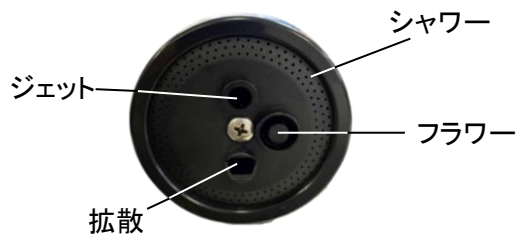

## ◆共通仕様

- ・タンク容量・・・950ml
- ・スプレーパターン・・・4種類
  - 1.シャワー 2.ジェット
  - 3.フラワー 4.拡散
- ・逆流防止機能付
- ・接続ねじ・・・ホース側: 3/4"NHメス  
スプレーヘッド側: 3/4"NHオス
- ・材質・・・ポリエチレン
- ・サイズ・・・248×203×114(H)mm
- ・重量・・・340g

品番	仕様
EA115MS-1PA	プラグ付
EA115MS-1A	プラグ無



※QRコードにて  
使用動画をご覧いただけます。

## ◆使用方法

- ①タンクを取り外します。
- ②約560gの水溶性肥料をタンクの中に入れます。
- ③ホース接続口にホースを接続し、タンクを取り付けます。
- ④スプレーヘッドを回転させ、スプレーパターンを選択します。
- ⑤スプレーヘッド部を外してスプリンクラーへ接続することもできます。(図1)
- ⑥ON/OFFレバーをON(図2)にするとスプレーヘッドから水が出ます。  
同時にタンク内にも水が入り、2分程度で満タンになります。  
満タン時から水が約3.8ℓスプレーされる毎に、液体が大きさ1杯分(約15ml)スプレーされます。溶液の色が薄くなり、肥料が見えなくなればすべて使い切ったこととなります。
- ⑦清掃するには、ホースの端を逆さまにして、1分程度水をスプレーし続けます。



図1

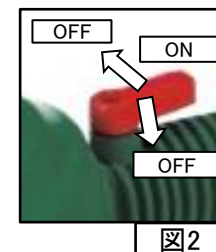


図2