

横向き・逆さまでも噴射可能で、最後の一滴まで使い切る角度自在のスプレー。

希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに最適で、洗剤等の種類に応じて色による識別使用もできます。


## キャニオンスプレーH-500

品番	サイズ(mm)	容量(cc)	重量(g)
C356-000X-MB	縦240×横110× 奥行80	500	約80

●噴霧量 1.2cc ●材質 PP、PE

どのような角度からでも  
連続噴霧OK。

ジャバラホースとその先端に取り付けられたセラミックの吸引口の重みにより、スプレー本体をどんな角度にしても液体を噴霧することができます。

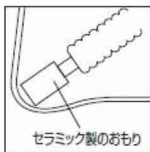

吸引口にはネットを採用。

ゴミの流入による目詰まりを防ぎます。



ノズルを回すと噴霧量の調節が可能。

キャップを180度回す。 キャップを緩めていく

噴霧は最大になります。  
(霧状に噴霧します。)

噴霧角度は小さくなります。

キャップを一杯に緩める

最小角度で液体を直線状に噴射できます。

