

EA115SA-3A

カラーはホワイトです。



1.2mのロングホースで、本体を置いたままラクラク洗浄ができるスチームクリーナーです。

ブロの清掃ノウハウを採用したパーツ付き。使用シーンごとに更に汚れを落としやすくなりました。

高温の蒸気で、除菌・防カビもできます。

商品情報

除菌も出来る、コンパクトタイプのスチームクリーナーです。

約120cmのロングホースで、広範囲の掃除も本体を置いたままラクラク洗浄。

スチームの力で汚れを落とします。

手元スイッチ仕様で作業効率がアップ。

ポイントパッドで曲面や網目の頑固な汚れをしっかりと落とし、スクレーパーが熱で浮かせてこそぎ落とします。

豊富なオプションパーツで、さまざまなシーンで大活躍。

- ・キッチンまわり
- ・換気扇
- ・電子レンジ
- ・お風呂
- ・窓のサッシ
- ・トイレ 等に

商品仕様

●商品サイズ(cm)

幅約31×奥行約13×高さ約24

●最大噴射圧力

約3気圧

●噴射待ち時間

約5分

●連続使用時間

約12分

●スチーム温度

約100度

●消費電力

1000W

●タンク容量

約0.3L

●ホース長さ

1.2m

●電源コード長さ

2.0m

●特徴

・スポンジ

研磨剤なし、シンクの水垢やタイルの汚れ等に

・パッド

研磨剤入り、グリルの焦げ付きや錆び等に

・スクレーパー

油汚れや焦げ、シール等のこびりつきに

●カラー

ホワイト、オレンジ

★セット内容★

コンパクトノズル、ポイントブラシ、パット用ポイントブラシ
布カバー、アングルノズル、スクレーパー、スポンジパッド
研磨パッド、メジャーカップ、じょうご

商品サイズ (cm)	幅13.0×奥行31.0×高さ24.0
商品重量	2kg
電源	100V (50/60Hz共用)
消費電力	1000W
付属品	コンパクトノズル、ポイントブラシ、パット用ポイントブラシ、布カバー、アングルノズル、スクレーパー、スポンジパッド×2、研磨パッド×2、メジャーカップ、じょうご

加熱方式	ボイラー式
タンク容量	約300ml
噴射待ち時間	約5分
連続使用時間	最大約12分
電源コード	約2m
スチーム温度	約100℃



ハンディ タイプ



2COLOR

- ・スチームクリーナーにチャレンジしたい方
- ・キッチンや換気扇などのお掃除に
- ・収納スペースが限られてる方
- ・サツとお掃除したい方

こんな方におすすめ

手軽さ



使用までの
待機時間

約5分

使用時間



約12分

タンク容量



約0.3L

最大噴射圧力	約3気圧
タンク容量	0.3L
噴射待ち時間	約5分
連続使用時間	約12分
スチーム温度	約100℃
ホース長さ	1.2m
電源	AC100V
消費電力	1000W
加熱方式	ボイラー式
商品サイズ	幅13cm×奥行31cm ×高さ24cm
重量	2.0kg (水を含まず)
電源コード長さ	2m

約100°Cのスチームでスッキリ洗浄!

スチームクリーナー コンパクトタイプ

STM-304N-D/STM-304N-W

除菌も
できる!

油汚れも浮かせて落とす!

使い方は簡単!

① 水を入れて

② 蓋を閉める

③ 電源をON

④ ランプが緑になったら



Steam Start!

ロックを解除して
レバーを握ればスチーム開始!
女性でも簡単に操作できます。


しつこい油 汚れも…

高温スチームでピカピカに!

その秘密は…

ボイラーが生み出す強力なスチーム!

ボイラー式の仕組み

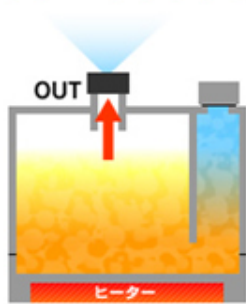

タンク内の水が沸騰

水が蒸気になり、
タンク内の温度・気圧が上昇


強力なスチームを噴出

約100℃の高温スチームで
ガンコな汚れを浮かせて落とす!

ボイラー式は、タンク内の水をしっかり沸騰させるので、パネル式のスチームクリーナーに比べて、安定した高温のスチームを作り出せます。

高温・高圧力のスチームを噴出できるので洗淨力が高く、しつこい油汚れもスッキリ落とします。

高温のスチームで油汚れがグングン落ちる!
洗剤を使わないので、
肌荒れや洗剤残りの心配なし!

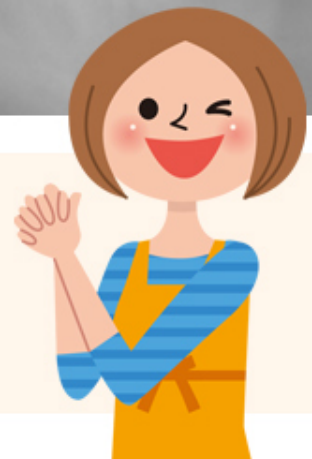

高い除菌力!

約**100**°Cの高温スチームが
気になるところを**徹底除菌!**

除菌率 **99**%以上*

じゅうたんから採取した

大腸菌

菌がいっぱい
真っ白!

使用前



5往復後



ほとんど
菌がない
状態に!!

食中毒菌

サルモネラ菌
腸炎ピブリオ菌

感染する菌

MRSA

なども同様の結果に! (アイリスオーヤマ調べ)

※1×10⁷ cfu/mlの大腸菌液を床に均一に噴霧し、床用ノズルでスチームを当てながら5往復した後の生菌数を
栄養科学株式会社の環境微生物検査用試薬「ふきふきチェック (R)」を用いて検出した場合。(アイリスオーヤマ調べ)
カビを抑制することは出来ませんが、表面の黒ずみは除去できない場合があります。

洗剤なしで
除菌できる!

お子様が触れる場所やペット用品も
安心してお掃除・除菌ができます。



浴室の排水溝



掃除がしにくいトイレの淵



食卓・テーブルの除菌



お風呂場のカビの除菌・抑制




掃除機や水洗いだけではできない『除菌』は、
スチームクリーナーにおまかせ！
毎日のお掃除にサッと使えて、いつでもキレイに♪



セット内容




本体

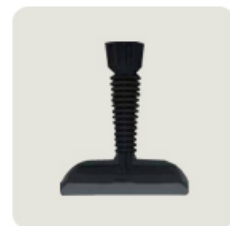

コンパクトノズル



布カバー

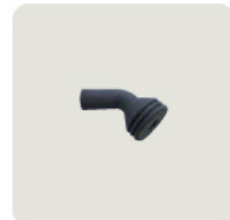

ポイントパッド用
ノズル



白(研磨剤なし):5個
黒(研磨剤入り):2個

ポイントパッド



じょうご



メジャーカップ



スクレーパー



アングルノズル



ポイントブラシ

豊富なパーツでお掃除をアシスト！

STEAM
CLEANER
PARTS

お掃除の**プロ**が使うアイテムを家庭用に！



ポイントパッド用
ノズル



スクレーパー



本体ハンドル



ポイントブラシ



アングル
ノズル



コンパクト
ノズル

本体ハンドル



こんな汚れにおすすめ

- 小さなシミ
- 溝の汚れを吹き飛ばす



フローリングの隙間



浴室の排水溝

ポイントブラシ



こんな汚れにおすすめ

- 油汚れ
- 狭いところ



換気扇のファン



コンロ



エアコンフィルター

さらに頑固な
汚れには！

お掃除のプロが使うアイテムを家庭用に！



ポイントパッド



スポンジ
タイプ

研磨剤入り
タイプ

スチームが当たりにくい
金網もポイントパッドで
しっかりキレイ。
スポンジタイプと研磨剤
入りの2種類で頑固な
汚れもしっかり落とす！



こんな汚れにおすすめ

- ・頑固な油汚れ
- ・焦げ付き



シンクの水垢



グリルの焦げ付き

コンパクトノズル



布カバー

衣類のシワ伸ばしにも！



こんな汚れにおすすめ

- ・壁や床などの拭き掃除
- ・布のシミ抜きや除菌



レンジフード



フローリング・階段



カーペット



カーテン



クッション・ソファ



畳

アングルノズル



こんな汚れにおすすめ

- ・入り組んだ場所の洗淨、除菌



トイレの溝



サッシ

スクレイパー



こんな汚れにおすすめ

- ・シールやガムなどのこびりつき

お掃除のプロが使うアイテムを家庭用に!


スチームクリーナーの蒸気で汚れを浮かせて、スクレイパーで削ぎ落とす!



ガム

安心・安全設計

3つの安全装置で、火傷やけがを防止!

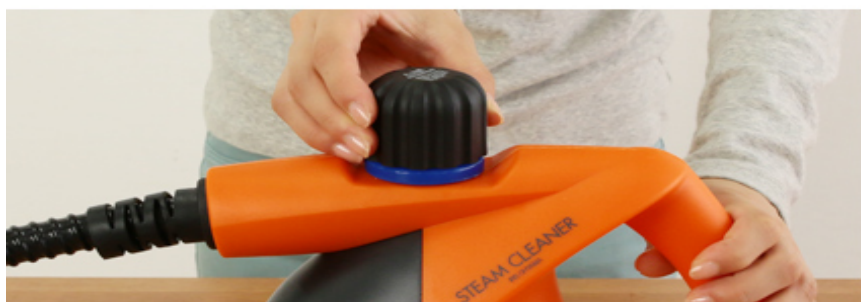

1 セーフティキャップ

内部の圧力が下がるまでキャップが開かない。

2 チャイルドロック

2段階のロック解除式で子供が簡単に操作できない。

サイドボタン(①)を押しながら、メインロック(②)をスライドすると、チャイルドロックが解除されます。



3 温度ヒューズ

温度が異常に高くなると自動で電源が切れる。