


■サイズ：420×H297mm(A3)
■材 質：上質紙 菊判48.5kg (81.4g/m²)
■刷 色：1C/1C(BLACK)


IRIS OHYAMA

かんたん操作ガイド

大容量リンサークリーナー 室内・家庭用
型番 RNS-P1600

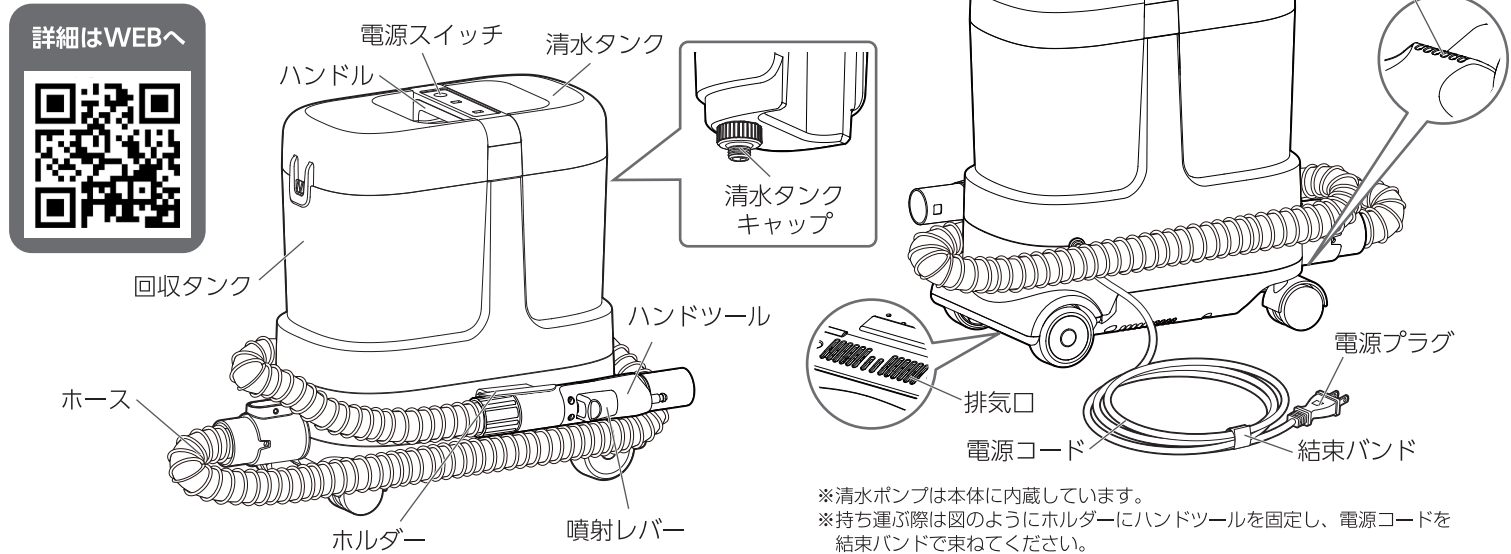


付属品

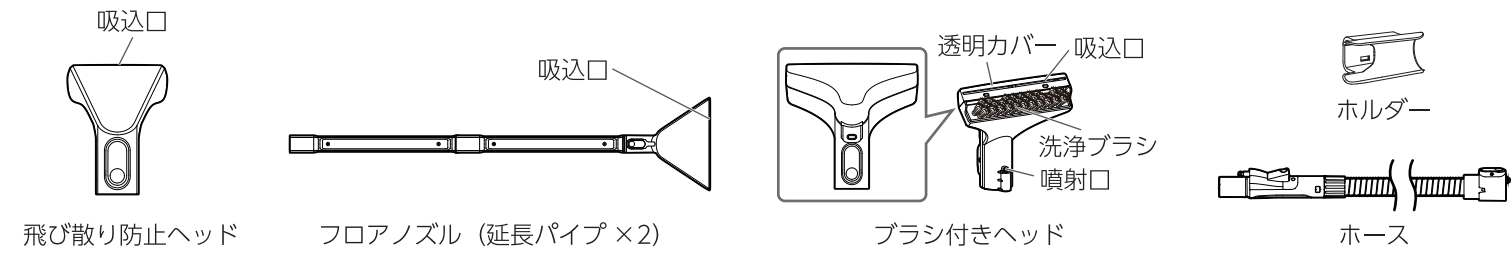

準備する

1.清水タンクを本体から取り外す

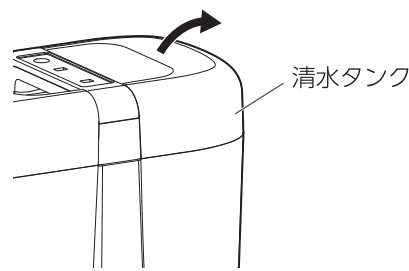

2.清水タンクに水道水を満水線まで入れ、キャップを取り付ける


・容量は約1.8Lです。



⚠注意

- 清水タンクのキャップは確実に閉めてください。
- 清水タンクに水道水またはアルカリイオン水以外を入れないでください。故障の原因となります。
- 清水タンクの水は使用後に捨ててください。水が入ったまま保管すると、水もれやかびの原因となります。


3.清水タンクを本体のスライドに合わせて取り付ける

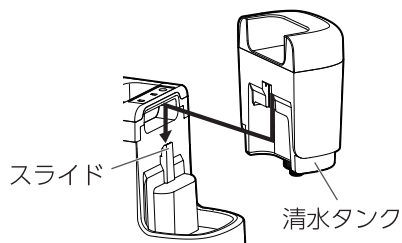

⚠注意



清水タンクを運ぶときは、傾けないでください。水がこぼれることがあります。

4.ホースを本体へ接続し、ハンドツールにヘッドを接続する

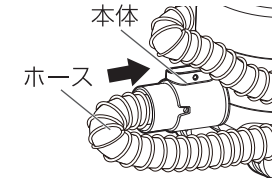

⚠注意

カチッと音が鳴るまで押し込んでください。水もれすることがあります。

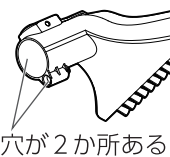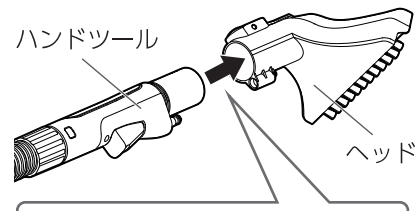

2か所が合うように、ヘッドを押し込んでください。

穴が2か所ある

使いかた


1.電源プラグを差し込む

- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

2.電源を入れる（運転開始）

- 電源スイッチを押し、電源を入れてください。

3.噴射レバーを引き、清水を散布する



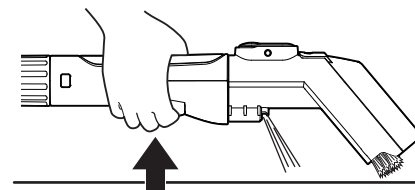


- 汚れに清水を散布し、汚れを浮き出させます。
- 噴射レバーを放した直後は、しずくが垂れることがあります。
- 同じ場所に連続して水を散布せず、水散布後は速やかに水分を吸い取ってください。生地奥まで水が染み込むと水分が残り、かびやにおいの原因となります。

4.水分をよく吸い取る

＜清水を散布しながら吸う＞

 - 吸込口を汚れに軽く押し付けながらハンドツールを手前に引き、水と汚れを吸ってください。

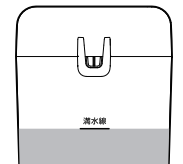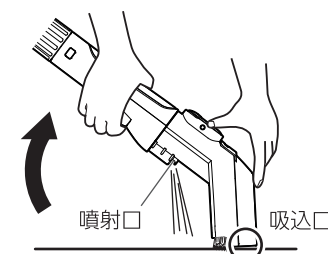

使用するときは、ヘッドを立ててください。立てて吸わないとうまく吸い込めないことがあります。

回収タンクが満タンになると自動で動作が停止し、満水ランプが点滅します。

5.電源を切る（運転停止）

- 電源スイッチを押し、電源を切ってください。

⚠注意


- 内部ホースの水を吸いきるために、電源を切った後も数秒間動作し続けます。
- 運転停止時、ホース内部に残った汚水が漏れ出る場合があります。「片づける」にしたがって、内部の水を抜いてください。

飛び散り防止ヘッド・ブラシ付きヘッド・フロアノズルの使いかた

発泡性の高い洗剤は、リンサークリーナー内部に泡が入りこみ故障するおそれがあるので使用しないでください。


＜飛び散り防止ヘッド＞

- 隙間、背もたれ、車の座席、天井などに使用してください。

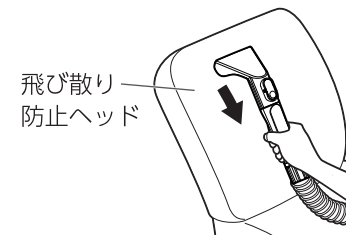

＜ブラシ付きヘッド＞


- じゅうたんなどに使用してください。

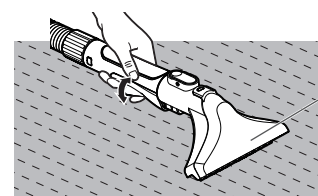

ブラシ付きヘッド

＜フロアノズル＞

- じゅうたんなどに使用してください。（立ったまま洗浄することができます。）

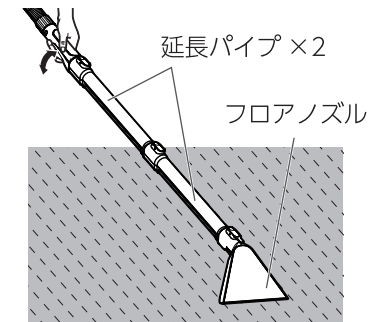

＜汚れが落ちにくいときは＞

おすすめ

- 強アルカリイオン水
- 重曹
- クエン酸
- 次亜塩素酸水

発泡性の低い洗浄剤などです。

適さない

- 台所用中性洗剤
- 強アルカリ性洗剤
- 強酸性洗剤など

発泡性の高い洗剤などは、クリーナー内部に泡が浸入するおそれがあります。

⚠注意

洗剤を清水タンクの中に入れないでください。洗剤を使用するときは、カーペットの汚れた部分にかけたあと、リンサークリーナーで清掃してください。

片づける

1.清水タンクと回収タンクに残った水を捨てて、空になったタンクを戻す



2.電源スイッチを押して電源を入れる

3.噴射レバーを握り、空気を通して本体内部に残った水を抜く

- 水が出なくなったら、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ヘッドを取り外す際に水滴が垂れることがあります。
※氷点下および高温になるような場所に保管しないでください。
※直射日光を避け、乾燥した場所に保管してください。

フタの取付方

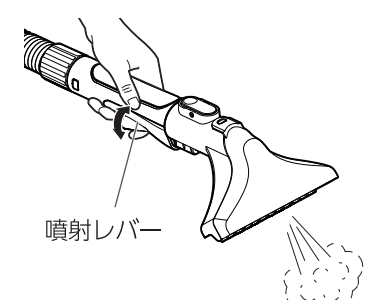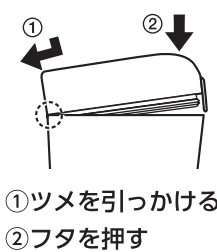

お手入れ

- ⚠️ 注意**
- お手入れは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜いて行ってください。
 - 本体に水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。


●酸性洗剤、アルカリ性洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤・化学ぞうきんなどは使用しない

ヘッド・回収タンク・清水タンク <毎使用後>


- 本体から取り外し、水洗いして十分に乾かしてください。
- ヘッドに何か詰まっている場合、洗浄して詰まっているものを取り除いてください。
- 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を使用してください。



ヘッド

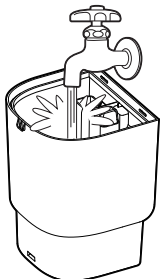

回収タンク

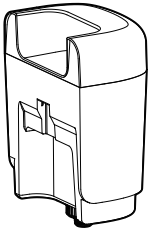


清水タンク



バキュームフィルター・清水フィルター

- フィルターに何か詰まっている場合、洗浄または交換してください。

バキュームフィルター (回収タンク下)

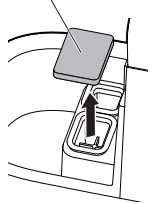


清水フィルター (清水タンク下)

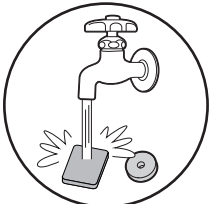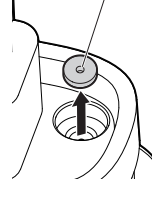

※清水フィルターは、ピンセットを使用すると取りやすくなります。


本体 <汚れたとき>

- 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤が残らないように、かたく絞った布などで水拭きしてください。

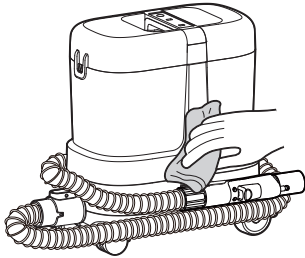

フロアノズルとホース <毎使用後>

- 水を吸って内部の汚水を洗い流してください。
- 水は一気に吸わず、少しずつ吸ってください。

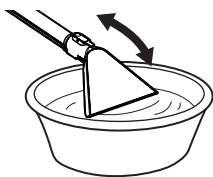

- ⚠️ 注意**
- 一度に大量に勢よく吸うとタンクから水があふれ、本体内部に水が浸入するおそれがあります。

- 水洗いをした場合には、清水フィルター、バキュームフィルターを風通しのよい日陰などで、十分に乾燥させてから装着してください。
- お手入れした後は、必ず清水フィルター、バキュームフィルターを装着してください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う

- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く。ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。ショートによる火災・感電の原因になります。



- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電・やけど・けがの原因になります。



- 乳幼児に電源プラグを触れさせない。けが・感電の原因になります。



- 電源コードを束ねて通電しない。過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。



- 電源コードを傷付けない。
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない。
- 収納時に電源コードを本体に巻き付けない。傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損したときは、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コイルへお問い合わせください。（コードの交換は製造業者もしくはその代理店または同等の有資格者によって行います。）

使用上の注意

- 清水タンクには40℃以下の水道水またはアルカリイオン水以外を入れないでください。
- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
 - 乾いたほこりなど
 - 多量のゴミ
 - 多量の粉（消火器の消火剤など）
 - 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
 - 多量の砂、小石など

- 本製品は防磁設計ではありません。本製品の近くに時計や磁気カード（クレジットカード）など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。
- 満水線以上に汚水を吸わないでください。
- 美術工芸品、水に弱い繊維（絹、アセテート、レーヨン、キュプラなど）、水に弱い製品（毛皮、皮革製品、和装品、白木の家具、ニス塗りの木製品、漆器など）、傷つきやすい面（フローリング、テーブルなど）、たたみには使用できません。
- 回収タンクに汚水を入れた状態で、本体を大きく傾けたり、激しく振り回したり、落としたりしないでください。回収タンク内の汚水がもれて、床などを汚損したり、リンサークリーナー内部に入り込んで故障する原因となります。
- 回収タンクの泡立ちが多く、泡が満水線を超える場合は、直ちに運転を停止し、汚水をこまめに捨ててください。故障の原因になります。
- 本体を毛足の長いカーペットなどにおくと、排気口をふさぎ、運転が停止するおそれがあります。

- 寒冷地では、作業終了後は必ずタンク内、ホース内、付属ヘッド内の残水を排出し、凍結しない場所に保管してください。凍結により損傷することがあります。
- 吸引中、ホース内に回収物が詰まった場合は、直ちに使用を中止して詰まりを解消させてください。故障の原因になります。
- 吸引中、本体を激しく振ったり、急激に傾けないでください。回収タンクの汚水が、リンサークリーナー内部に入り込み、故障の原因になります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ
(通話料無料) **アイリスコール 0120-311-564**
9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ
(通話料無料) **修理専用コール 0800-170-7070**
9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。



- 感染症の疑いがある汚れやほこり、吐しゃ物などを吸引しない。感染症の原因になります。



- 回収タンクを取り付けずに運転しない。けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない。異常動作・火災の原因になります。



- 業務など家庭用以外で使用しない。本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。



- 火気・暖房機器などに近づけない。吹き出す風で暖房機器の炎が大きくなり火災などの原因になります。



- ノズルに異物が詰まったらすぐに運転を中止する。
- 異物を吸引したときは、運転を中止する。
- 凍結のおそれがあるときは、回収タンク内、清水タンク内、ホース内、ハンドツール内の水を捨てる。故障の原因になります。



- 乗ったり、寄りかかったりしない。
- 幼児の手の届く範囲では使用しない。
- 子どもに遊ばせない。けがの原因になります。



- 屋外では使用しない。故障してショートや火災の原因になります。



- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続けけない。
- 排気口をふさがない。加熱による変形、故障、火災の原因になります。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。火災・感電の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

- **保証書**
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

- **保証期間**
保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外のご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

大容量リンサー クリーナー		保証書	
型番 RNS-P1600		本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、右記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。	
お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 (付属品及び消耗部品を除く)	
お客様	お名前		
	ご住所 〒	電話 ()	-
※販売店	住所・店名		
	電話 ()	-	
販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。			
修理メモ			

※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

仕様

定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	520W
回収タンク容量	約1.6L
清水タンク容量	約1.8L
使用温度範囲	0～40℃
製品寸法	幅370×奥行190×高さ355mm
ホース長さ	約1.7m
製品質量	約4kg
電源コード長さ	約5m
付属品	ホース、ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、フロアノズル（延長パイプ×2）、ホルダー