


警告

 
- 給水前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 水道水をお使いください。溜め水や井戸水を使用しないでください。また、特に濃度が高い水は使用しないでください。
- 中性洗剤（洗剤系）と取り除く。アルカリ性洗剤（洗剤系）、酸性洗剤（洗剤系）、クレンザー（みぞけ粉）などは使用しないでください。
- 本体に水がこぼさないようご注意ください。本体に水がかかった場合は作業を中止し、乾いた布で水を拭き取り、乾燥した場所に置いて十分に乾かしてください。

最低水位ラインを超えるまで入れる。

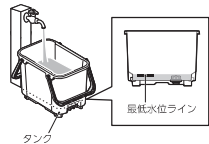

① バックルを持ち上げる。
② バックルフックに引っ掛ける。
③ 下部を押して固定する。

電源プラグをコンセントに差し込み、
電源スイッチを「OFF」から「ON」に回して
ください。



水道に直結してご使用の場合は、水道ホース/
ワンタッチコネクタ/水道ホースと蛇口をつなぐ
部品を別途ご用意ください。

ワンタッチコネクタの推奨商品：
アイリスオーヤマ製「SGP-3」(別売)

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

推奨する水道ホース

・内径15mm
・外径20mm

ホースコネクタ

ホース継ぎ手

水道ホース


キャップ

キャップとホース継ぎ手とホースに挿す

固定します。
(固定するためのホースバンドや
専用のアタッチメントは市販の
ものをご用意ください。)



カチッと音がします。音がしない場合は、再度取り付け直してください。

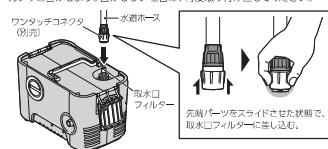

⚠ 注意

- 適合しない水道ホースを使用した場合、水もれや部品の故障の原因になります。
- けがには十分に注意して作業してください。

注意

- [illegible]

②本体とガンに高圧ホースを取り付ける

本体：手回しナットを回して、しっかり取り付けてください。
ガン：高圧ホースがカチッと音が鳴るまで押し込んでください。




運転する

 警告

- 噴射の方向に下記などがないことを確認してから作業を進めてください。
高圧の水が噴射され危険です。けが・破損・事故の原因になります。
- ガン・動輪・壊れやすいもの・通電している電気設備・機械本体
を両手で両手から握り、安定した姿勢で作業してください。床面に押し
てはいない、と、けがの原因になります。
- 高圧ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。


①電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「ON」にする

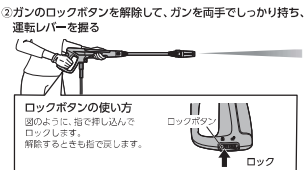

③運転終了時は、電源スイッチを「OFF」にして、水が出なくなるまでガンの運転レバーを握り、水抜きする（10秒程度）

■ターボランス

 らせん状に水流を噴出して、一定の範囲を短時間で外壁的に洗浄します。



■ フォームランス

洗浄液が泡状になって噴射されます。

洗剤の推奨商品：
アイリスオーヤマ製「KZS-750」（別売）

注意

- 缶底から直噴に切り替える際は、最後まで可変ダイヤルをしっかりと回してください。
- ガンの運転レバーを握りながら、電源プラグをコンセントに差し込んだり、電源スイッチを回したりしないでください。
- タンク内の水が「最低水位ライン」より下になる前に水を注ぎ足してください。

