

家周りのお掃除に 大型ハンドル&車輪で移動もらくらく

最大許容圧力
11 MPa
最大吐出水量
7.5 L/min

軽 量

6.0kg

高圧ホース
(ソフト)

8m


ガン・ホースの接続は
工具レスでワンタッチ



シーンで使い分けられる
2種類のノズル

バリアブルノズル

噴射する水の力を
拡散角度で調節

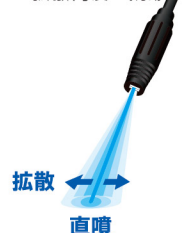

ターボノズル

噴射口が自動回転し
広範囲を強力洗浄



収納に便利な
ガンホルダー

移動がしやすい
大型ハンドル&車輪

車や網戸などの洗浄に、洗剤を泡状に吹き付けできる

**スペシャル
セット**

泡ノズル&

8m高圧ホース+8m延長高圧ホースで
16mの広範囲を洗浄可能

8m延長高圧ホース付
(ソフト)



商品仕様

モデル	AJP-1630SP
電源	AC 100V 50/60Hz
定格電流	14A
消費電力	1,350W
最大許容圧力 ^{※1}	11.0MPa
最大吐出水量 ^{※2}	7.5L/min
許容水温	40℃以下
給水方式	水道 / 自吸 ^{※3}
本体寸法(長さ×幅×高さ)	298mm×367mm×787mm
質量	6.0kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・ガン ・中間ランス ・バリアブルノズル ・ターボノズル ・吸水コネクター(フィルター付) ・高圧ホース(8m) ・ハンドル ・ホースフック ・コードホルダー ・ガンホルダーA ・ガンホルダーB ・ナベタップタイトネジ(M5×16)×6 ・ワンタッチジョイント ・ワンタッチカブラ ・ノズルクリーナーピン ・延長高圧ホース(8m・ソフト)

※1 最大許容圧力……ポンプの能力の限界圧力

※2 最大吐出水量……ポンプが吐出できる最大の水量

※3 自吸で使用する場合は、別販売品の自吸キットをお買い求めください。



柔らかくしなやかな
高圧ホース8m&
延長高圧ホース8m
泡ノズル付

最大許容圧力
11 MPa
最大吐出水量
7.5 L/min

自吸

(668500B)

高圧洗浄機

AJP-1630SP

希望小売価格 50,000 円(税別) 4 960673 685385



別販売品

作業用途がガンと広がります

記載価格に消費税は含まれておりません。

**広範囲の洗浄に
延長高圧ホース
(8m・ソフト)**

コードNo.	価格(円)
37100007	5,800

標準付属の高圧ホースの替わりとしても使用できます。

付属パイプ(74cm)は延長パイプとしても使用できます。

高圧回転クリーナー

コードNo.	価格(円)
6710067	7,700

小型高圧回転クリーナー

コードNo.	価格(円)
6710217	4,000

高圧フロアクリーナー

コードNo.	価格(円)
6710077	7,700

**回転ブラシ
(ヘッド角可変タイプ)**

コードNo.	価格(円)
6710047	5,500

洗浄ブラシ

コードNo.	価格(円)
6710017	1,650

洗浄ブラシ(横型)

コードNo.	価格(円)
6710037	2,750

**フレキシブルランス
(バリアブルノズル付)**

コードNo.	価格(円)
3710267	6,000

**アンダーボディ
スプレーランス**

コードNo.	価格(円)
3710217	4,950

**延長パイプ
(91/128/165cm)**

コードNo.	価格(円)
6710027	6,600

パイプクリーニングキット

コードNo.	価格(円)
(ソフト 7.5m) 6710137	8,580
(プロ仕様 15m) 6710087	22,000

**パイプクリーニング
キット(ステンレスホース・
スズランノズル付・プロ仕様 10m)**

コードNo.	価格(円)
6710187	38,000

パイプクリーニングキット(スズランノズル付・プロ仕様)

コードNo.	価格(円)
(10m) 6710207	27,000
(15m) 6710177	29,000

泡ノズル

コードNo.	価格(円)
67100027	2,750

バリアブル泡ノズル

コードNo.	価格(円)
6710257	6,000

延長コード(10m)

コードNo.	価格(円)
6077147	3,300

自吸キット

コードNo.	価格(円)
67100007	7,000

多目的洗剤(500mL)

コードNo.	価格(円)
6710157	1,320

**撥水剤入り
カーシャンプー(500mL)**

コードNo.	価格(円)
6710237	1,400

**外壁用
コケ発生防止剤(500mL)**

コードNo.	価格(円)
6710247	1,400

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年7月現在のものです。

K22GB