

家周りのお掃除に 基本性能を搭載したスタンダードモデル



ガン、ノズル、ホース類を
本体にスッキリと収納

シーンで使い分けられる 2種類のノズル


バリアブルノズル

噴射する水の力を
拡散角度で調節



ターボノズル

噴射口が自動回転し
広範囲を強力洗浄

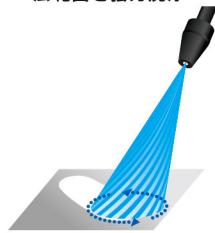

質量

6.6kg

高圧ホース

6m

**スペシャル
セット**

6m高圧ホース+8m延長高圧ホースで
14mの広範囲を洗浄可能

8m延長ホース付



商品仕様

モデル	AJP-1420ASP
電源	AC 100V 50/60Hz
定格電流	14A
消費電力	1,350W
最大許容圧力※1	10MPa
最大吐出水量※2	6.3L/min
許容水温	40℃以下
給水方式	水道 / 自吸※3
本体寸法(長さ×幅×高さ)	301mm×249mm×551mm
質量	6.6kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・ガン ・バリアブルノズルランス ・ターボノズルランス ・高圧ホース(6m) ・吸水コネクター(本体取付) ・ワンタッチジョイント ・ホースバンド ・吸水ホース(3m) ・ノズルクリーナーピン ・延長高圧ホース(8m)



最大許容圧力
10 MPa
最大吐出水量
6.3 L/min

グッド
デザイン賞
受賞商品

自吸

高圧洗浄機
AJP-1420ASP

希望小売価格 37,100 円(税別)

(667350B)



※1 最大許容圧力……ポンプの能力の限界圧力
 ※2 最大吐出水量……ポンプが吐出できる最大の水量
 ※3 自吸で使用する場合は、別販売品の自吸キットをお買い求めください。

別販売品 作業用途がグンと広がります

記載価格に消費税は含まれておりません。

 付属パイプ(74cm)は延長パイプとしても使用できます。 高圧回転クリーナー <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710067</td><td>7,700</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710067	7,700	 小型高圧回転クリーナー <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710217</td><td>4,000</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710217	4,000	 高圧フロアクリーナー <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710077</td><td>7,700</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710077	7,700				
コードNo.	価格(円)																	
6710067	7,700																	
コードNo.	価格(円)																	
6710217	4,000																	
コードNo.	価格(円)																	
6710077	7,700																	
 工具レスで 着脱できる ターボガード <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710107</td><td>3,300</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710107	3,300	 回転ブラシ (ヘッド角可変タイプ) <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710047</td><td>5,500</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710047	5,500	 洗浄ブラシ <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710017</td><td>1,650</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710017	1,650				
コードNo.	価格(円)																	
6710107	3,300																	
コードNo.	価格(円)																	
6710047	5,500																	
コードNo.	価格(円)																	
6710017	1,650																	
 洗浄ブラシ(横型) <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710037</td><td>2,750</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710037	2,750	 フレキシブルランス (バリアブルノズル付) <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>3710267</td><td>6,000</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	3710267	6,000	 アンダーボディスプレーランス <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>3710217</td><td>4,950</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	3710217	4,950				
コードNo.	価格(円)																	
6710037	2,750																	
コードNo.	価格(円)																	
3710267	6,000																	
コードNo.	価格(円)																	
3710217	4,950																	
 延長パイプ (91/128/165cm) <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710027</td><td>6,600</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710027	6,600	 パイプクリーニングキット <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>(ソフト 7.5m) 6710137</td><td>8,580</td></tr><tr><td>(プロ仕様 15m) 6710087</td><td>22,000</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	(ソフト 7.5m) 6710137	8,580	(プロ仕様 15m) 6710087	22,000	 パイプクリーニングキット(スズランノズル付・プロ仕様) <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>(10m) 6710207</td><td>27,000</td></tr><tr><td>(15m) 6710177</td><td>29,000</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	(10m) 6710207	27,000	(15m) 6710177	29,000
コードNo.	価格(円)																	
6710027	6,600																	
コードNo.	価格(円)																	
(ソフト 7.5m) 6710137	8,580																	
(プロ仕様 15m) 6710087	22,000																	
コードNo.	価格(円)																	
(10m) 6710207	27,000																	
(15m) 6710177	29,000																	
 泡ノズル <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>67100027</td><td>2,750</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	67100027	2,750	 バリアブル泡ノズル <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710257</td><td>6,000</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710257	6,000	 延長高圧ホース(8m) <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710117</td><td>7,150</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710117	7,150				
コードNo.	価格(円)																	
67100027	2,750																	
コードNo.	価格(円)																	
6710257	6,000																	
コードNo.	価格(円)																	
6710117	7,150																	
 ねじれ防止ジョイント <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710097</td><td>6,050</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710097	6,050	 延長コード(10m) <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6077147</td><td>3,300</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6077147	3,300	 自吸キット <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>67100007</td><td>7,000</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	67100007	7,000				
コードNo.	価格(円)																	
6710097	6,050																	
コードNo.	価格(円)																	
6077147	3,300																	
コードNo.	価格(円)																	
67100007	7,000																	
 多目的洗剤(500mL) <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710157</td><td>1,320</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710157	1,320	 撥水剤入り カーシャンプー(500mL) <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710237</td><td>1,400</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710237	1,400	 外壁用 コケ発生防止剤(500mL) <table><tr><th>コードNo.</th><th>価格(円)</th></tr><tr><td>6710247</td><td>1,400</td></tr></table>	コードNo.	価格(円)	6710247	1,400				
コードNo.	価格(円)																	
6710157	1,320																	
コードNo.	価格(円)																	
6710237	1,400																	
コードNo.	価格(円)																	
6710247	1,400																	

※その他のアクセサリは電動工具総合カタログをご覧ください。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。

2022年7月改訂

K22GB