


家周りのお掃除に 家庭用ながらプロ機並みの耐久性



騒音が気になる環境でも
気兼ねなく使える

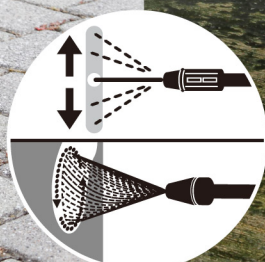

シーンで使い分けられる
2種類のノズル付




高圧ホース
15m



簡単自吸
バルブ式
自吸

体感音50%カット

新開発の水冷式誘導モーターにより、当社従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。

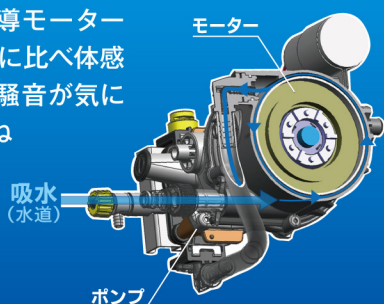

耐久性3倍!

AJP-2100GQの耐久時間は当社従来機の約3倍。家庭用ながら、プロ機並の耐久性を備えています。



家周りのお掃除に 家庭用ながらプロ機並みの耐久性

15m高圧ホース(ソフト)

高圧ホースはクラス最長15mで、広い範囲をカバーします。



ホースリール(ホースガイド付)

高圧ホースをキレイに巻き取れ、準備と片付けの手間が少なくなります。



伸縮ハンドル&ゴム製車輪

キャリーバッグの様に楽に移動ができます。



自吸機能(エア抜きバルブ付)

雨水などの溜め水を効率的に利用できます。自吸は面倒な”呼び水”が不要なエア抜きバルブを装備しています。



らくらく
自吸
エア抜きバルブ付



商品仕様

モデル	AJP-2100GQ	
周波数※1	50Hz	60Hz
電源	AC 100V	
定格電流	12.5A	
消費電力	1,200W	
最大許容圧力※2	11MPa	
最大吐出水量※3	6.5L/min	
許容水温	40℃以下	
給水方式	水道 / 自吸	
吸い上げ高さ	1m	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	367mm×368mm×591(923)※4mm	
質量	17.8kg(本体のみ: 高圧ホース含む)	
付属品	・ガン ・吸水ホース 3m ・高圧ホース 15m(本体巻付) ・バリアブルノズルランス ・ターボノズルランス ・吸水コネクター(本体取付) ・ワンタッチジョイント ・ホースバンド ・ノズルクリーナーピン ・オイル(100mL) ・オイルノズル ・自吸フィルター ・エア抜きバルブ(3m) ・自吸ホース(ストレーナー付)	

※1 本機は周波数 50Hz 用、60Hz 用があります。

ご使用前に電源周波数と本機の周波数(銘板に表示してあります)をご確認ください。

※2 最大許容圧力…ポンプの能力の限界圧力 ※3 最大吐出水量…ポンプが吐出できる最大の水量

※4 () 内の数値はハンドルを伸ばした時の高さです。

最大許容圧力

11 MPa

最大吐出水量

6.5 L/min



静音



バルブ式
自吸

高圧洗浄機
AJP-2100GQ

希望小売価格 92,000円(税別)

50Hz : (667450A)

60Hz : (667451A)



4 960673 684128



4 960673 684135



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。

K21KB