


EA115X-13, -14、-13C、-14C スプレーガン



タンク表面目盛付

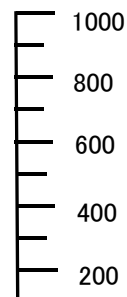

品番	仕様	タンク容量
EA115X-13	ショートノズル	1L
EA115X-14	ロングノズル	
EA115X-13C	ショートノズル	0.5L
EA115X-14C	ロングノズル	

○ 噴霧タイプ

○ 容量 1000ml

○ EA115X-14は、180mmノズル付

廃番

廃番

<材質>

本体 ポリプロピレン

タンク ポリエチレン(-13-14)

ビン PET(-13C-14C)

- 園芸、アイロン、生け花、クリーナー用、理美容などに
- 逆さでも噴霧でき、どんな角度でも噴霧可能
液が少ない時、どんな角度に傾けても内部のホースが動くので常に噴霧できます
- 手にフィットする設計
ハンドルと本体後部の間が短いので、握りやすく指が疲れません
- 内部ホースの先端の重りは樹脂で完全密閉
樹脂の中に金属を完全密閉してありますので、重りは液に影響を与えません
- 液はムダなく100%噴霧できる
内部ホースがタンクのコーナーに密着する構造なので液はムダなく噴霧できます
- 倒れにくいデザイン
タンクの底部が広く安定性がよい

<使用上の注意>

- 55℃以上のお湯は使用しないで下さい
- 塗料・洗濯用のり・溶剤(シンナー等)は絶対に使用しないで下さい
- 殺虫剤、消毒剤等を使用の場合は必ず規定の倍率に薄めて使用して下さい
- 薬剤の使用後は真水で数回噴霧して本器内部とタンクを洗浄して下さい
- 火のそばや高熱の所に置かないで下さい
- 落としたりして強い衝撃を与えないようにお取り扱い下さい
- 逆さに噴霧する時は十分に液を入れ、本器を立て数回噴霧してからご使用下さい。空吹きになったら液を補充して下さい
- 逆さで噴霧する時にタンクを強く握ると、空気孔から液が洩れますのでタンクは軽く支えて下さい

* 噴霧検査の水がタンクの中に残っていることがありますが、
無害ですから安心してご使用下さい