


電気式噴霧器

家庭用100V電源で
電池切れを
気にせず使える

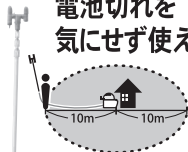

直径20m 範囲
OK!



■付属噴口



自在二頭口噴口
(一頭口切替)



GT-10V

EA115YB-16

EA115YB-17

ノズル
仕様

ノズルパイプ:最長201cm
ホース:10m
噴口接続部:G1/4
ノズルパイプ接続部:M16

- 10mホース付きでラクラク移動!
ホースはコンパクトに収納可能です。

機種		GT-5V		GT-10V	
タンク容量		5L		10L	
ノズル形式		四段二頭口(一頭口切替)			
ノズル長さ		63~201cm			
ホース長さ		10m			
ポンプ	ポンプ	ギヤポンプ			
	噴口	一頭口		二頭口	
		噴霧	直射	噴霧	直射
	噴霧量	0.45L/分	0.57L/分	0.68L/分	0.74L/分
噴霧目安*	約0.6m	(斜め45°) 約4m	約0.6m	(斜め45°) 約2.5m	
モーター	電圧	AC-100V(50Hz, 60Hz)			
	定格電流	0.3A	発電機必要容量	0.1kW以上	
	消費電力	27W	ヒューズ	0.6A	
	電源コード	2.5m			
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時:100mまで			
電気代目安(1時間)		0.6円			
本体重量		1.9kg		2.2kg	
付属品		スポット、自在二頭口噴口、ホース(10m)、 ショルダーベルト、四段伸縮パイプクミ			
JAN		4971770-500754		4971770-500761	

※ご使用頂けなない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

★P.29参照