

ガーデンスプレーヤー

電動噴霧機



MS-252RT25



MS-252C
MS-252CL
EA115YJ-2



MS-252R
EA115YJ-3

MS-252RT25 EA115YJ-1(廃番)

●コンパクトにまとまった一体型



25リットル
タンク

お庭にぴったり！
電動噴霧器とタンクが一体型！



MS-252C/252CL(収納ケース付)

EA115YJ-2



本体



薬液槽 (収納ケース・23ℓ)



吸入ホース (2.5m)



余水ホース (2.5m)



吐出ホース (20m)



ノズル (54cm) <MS-252C用>



ノズル (87cm) <MS-252CL用>



その他特長



4mの直射で高い木もOK!



ちょっとした運搬時に
便利なキャスター付き

取っ手がのびる
(MS-252R)

※TK-50Nは下記形式に取り付けできます。

【取り付け可能型式】


MS-ER50・ER100

MS-ER50H85

MS-252R EA115YJ-3



タンク取付時 ▲

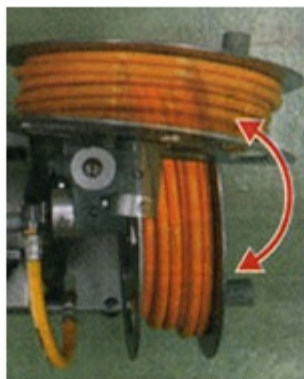

首振りホースリールで
約90° 引き出しOK！

用途



- AC-100Vで使用出来るので家回りの薬剤散布に
- 除草剤の散布に
- 庭木の防虫。防除に

EA115YJ-3

EA115YJ-2

EA115YJ-1(廃番)

仕様

機種		MS-252C	MS-252CL	MS-252R	MS-252RT25
ポンプ	型式	水平一連ピストン式			
	最大吸水量	50Hz:3.2リットル/min 60Hz:4.0リットル/min			
	吐出量 (高圧時)	50Hz	2.2リットル/min(噴霧時)～2.5リットル/min(直射時)		
		60Hz	2.7リットル/min(噴霧時)～2.9リットル/min(直射時)		
	最高圧力	締め切り時:3.5MPa(35kgf/cm ²)			
	ノズル	噴霧・直射自在調整形			
吐出ホース	20m	20m(リール付)	20m(リール付)		
モーター	出力	250W			
	消費電力	50Hz:350W 60Hz:370W			
	型式	分相起動形単相モーター			
	極数	4P			
	電圧	AC-100V			
	周波数	50/60Hz			
	最大電流	50Hz:6.1A 60Hz:5.3A			
	絶縁種類	E種			
	ブレーカー	8A(手動復帰式)			
	電源コード	5m			
タンク容量	-	-	25リットル		
正味重量(本体のみ)	9.5kg	15.5kg	23.5kg		
標準付属品	スレーナー 1ヶ 吸入ホース 2.5m 1本 吐出ホース 20m 1本 余水ホース 2.5m 1本 ノズル MS-252C(54cm) 1本 MS-252CL(37cm) 1本 ジュビリバンド 1ヶ 結束バンド 3本 薬液槽 (収納ケース) 1ヶ	スレーナー 1ヶ 吸入ホース 2.5m 1本 吐出ホース 20m 1本 余水ホース 2.5m 1本 ノズル(54cm) 1本 ホースリール 1ヶ ジュビリバンド 1ヶ 結束バンド 3本	ノズル(54cm) 1本 吐出ホース 1本 (Φ6×20m) 吸入ホース 0.7m 1本 余水ホース 0.8m 1本 スレーナー 1ヶ ジュビリバンド 1ヶ ボールコック 1ヶ		

機種	TK-50N
搭載可能機種	MS-ER50/100 MS-ER50H85 MS-252R
長さ	1048mm
幅	575mm
高さ	846mm
正味重量	19.5kg