


EA115YJ-2 [ケース付] 電動スプレー

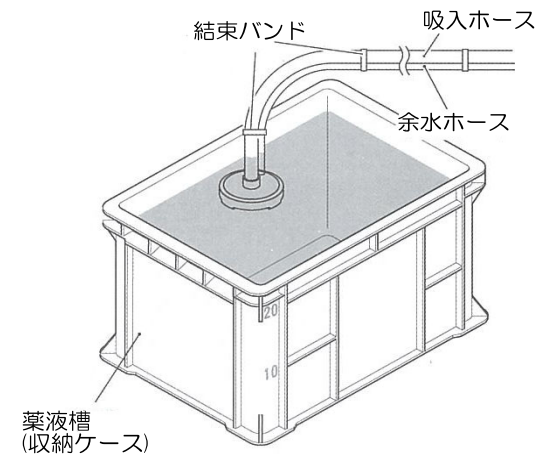


薬液タンクにも使えます(23L)

圧力5段階切替



●各部名称

ポンプ	型式	水平一連ピストン式
	最大吸水量	50Hz : 3.2L/min、60Hz : 4.0L/min
	吐出量	50Hz : 2.2L/min(噴霧時)~2.5L/min(直射時)
		60Hz : 2.7L/min(噴霧時)~2.9L/min(直射時)
最高圧力	締め切り時 : 3.5MPa	
ノズル	噴霧・直射自在調整式	
モーター	吐出ホース	φ6mm×20m(リール付)
	型式/極数	分相起動形単相モーター
	電源	100V(50/60Hz)
	消費電力	50Hz : 350W、60Hz : 370W
	出力	250W
	最大電流	50Hz : 6.1A、60Hz : 5.3A
	絶縁種類	E種
	ブレーカー	8A(手動復帰式)
	電源コード長	5m
	重量	9.5kg
ホース長	20m	
ノズル長	870mm	
ケースサイズ	300(W)×430(D)×261(H)mm	
付属品	ストレーナー、吸入ホースφ10mm×2.5m、余水ホースφ7mm×2.5m、吐出ホースφ6mm×20m、ノズル870mm、ホースバンド、各1本、結束バンド3本、薬液槽(収納ケース)	

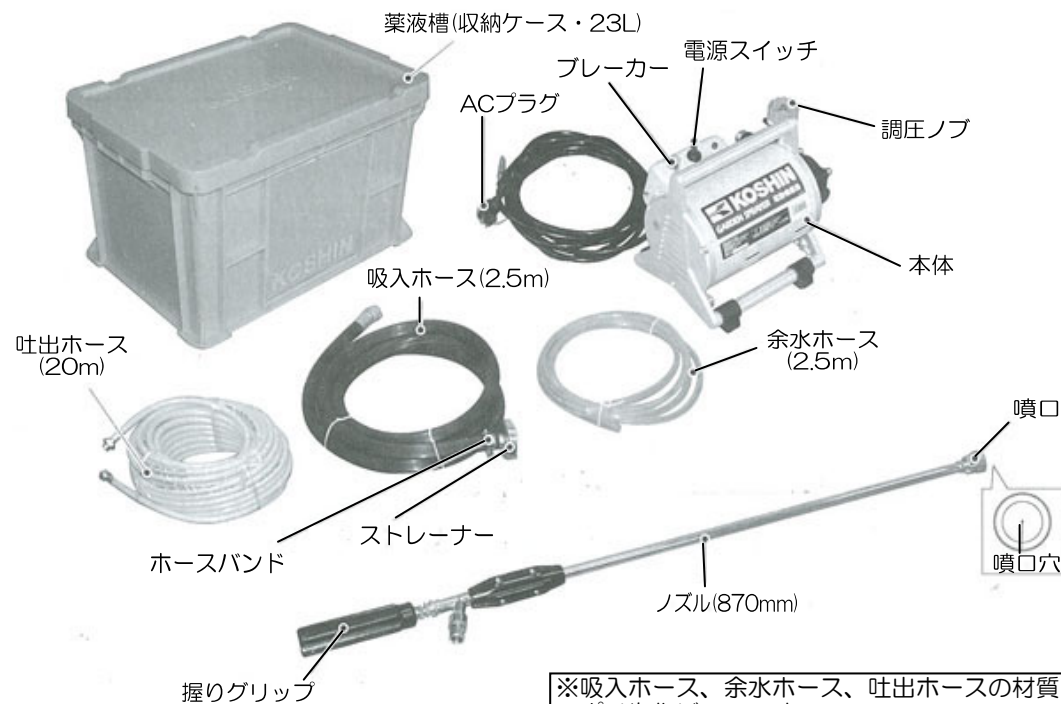

※吸入ホース、余水ホース、吐出ホースの材質はポリ塩化ビニルです。

●サイズ

