

■CODE : 464612Ⓞ取説除草剤用電噴IR5000A

■サイズ : A5 (148×210) 8ページ

■材質 : コート紙四六判90kg (104.7g/m²)

■刷色 : 1C (Black)




除草剤用電池式噴霧器

IR-5000A

共通取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。誤った使い方をされると、けがや事故の原因となる場合があります。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保管してください。

●粒状噴口ノズル

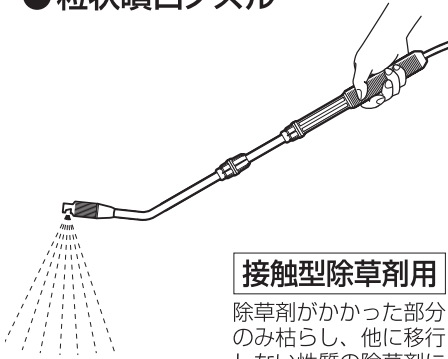

接触型除草剤用

除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。

●泡状噴口ノズル



移行型除草剤用

葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。


園芸専用

園芸用薬品以外の薬品は、絶対に使用しないでください。


ケガや事故を防ぐために必ずお読みください。

⚠ 安全上の注意

- ✕ 人に向けて噴霧しないでください。
もし人やペットに薬液がかかった場合は、
すぐに水洗いを十分に行い、医師または、
獣医等にご相談ください。

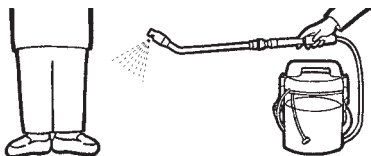

 - ✕ 本体には水をかけないでください。
本体の中には機械部分があり、水が入ると、
故障の原因となります。



- ✕ 空運転は絶対にしないでください。
本体の故障の原因となります。




- ✕ お子様の手の届くところに置かないでください。
思わぬ事故やケガの原因となる場合があります。



- ✕ 園芸用の薬液以外は使用しないでください。
本器は園芸用薬品専用ですので、強酸性の薬品、
塗料、シンナー、油剤、ガソリン等は絶対に使
用しないでください。本器の性能を損ない、思わ
ぬ事故の原因となります。



- ✕ 改造や分解は絶対にしないでください。
故障や思わぬ事故の原因となります。

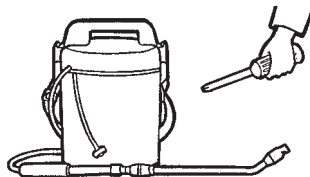

⚠ 使用上の注意

薬品使用時は、薬品の取扱説明書に従ってご使用ください。

使用後はタンクの中の薬液を取り除き、十分に水洗いしてください。

薬液が残っていると、本器の性能を損ない、思わぬ事故の原因となります。また、他の薬品と誤って混合すると危険です。

濃度の高い薬品の使用は避けてください。

水に溶ける園芸用薬品であれば全て使用できますが、濃度の高い薬品は植物をいため、本器の性能を損ない、故障の原因となります。


薬品は、種類を限定してご使用ください。

薬品の使用間違いを防ぐため、一種類の薬品に限定して使用することをおすすめします。

薬液を入れたまま横に倒さないでください。

空気穴から液がもれることがあります。

各部の名称

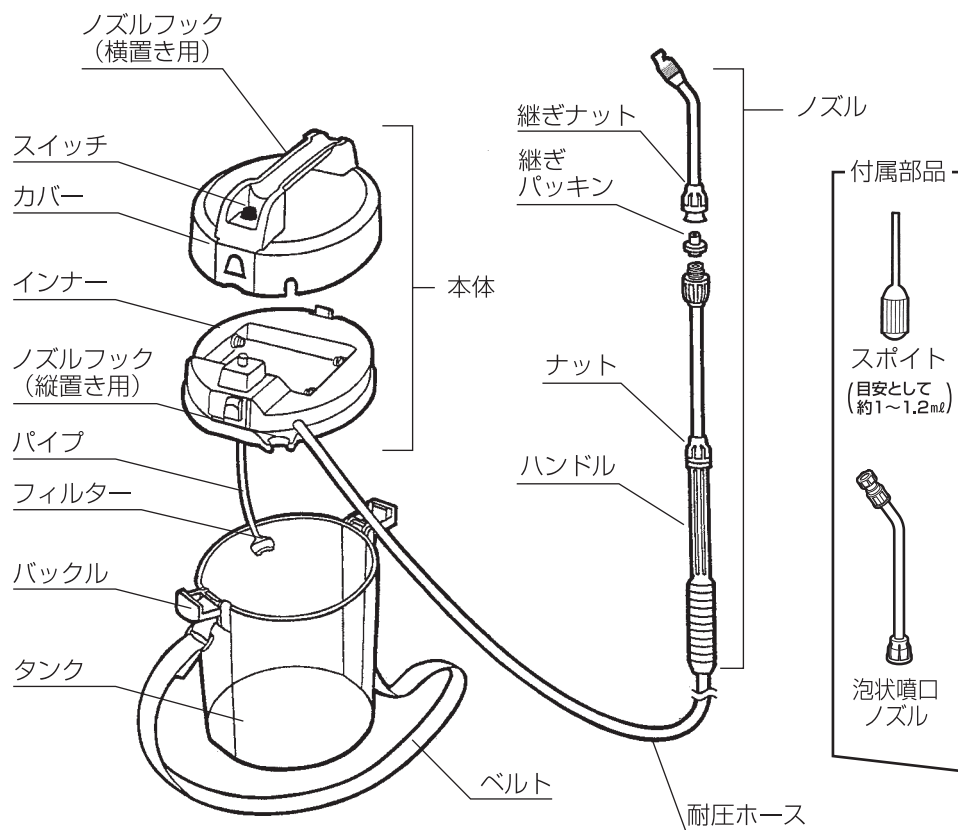

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


仕様

IR-5000A	電源	DC9V (単1乾電池6本)	ノズルの全長	83cm
	泡状噴口能力	約360cc/分 (7.2V)	本体寸法	幅24.2×奥行18×高さ31cm
	除草剤噴口能力	約680cc/分 (7.2V)	製品重量	約1.7kg (乾電池含む)
	タンク容量	5L		


使い方

1 乾電池を入れます。

①バックルを外します。次に、「押す」のボタンを押しながらカバーを外します。

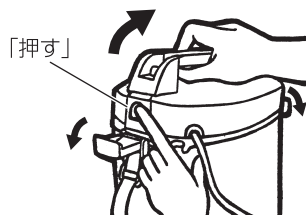

②乾電池をセットし、カバーをパチンという音がするまでしっかりセットします。

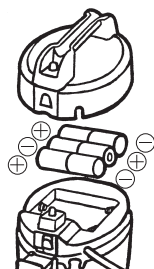

注意 乾電池は⊕⊖を間違いのないように正しくセットしてください。液もれや製品の故障の恐れがあります。

■乾電池の上手な使い方

乾電池は、時々休ませた方が連続して使うよりも長もちします。

乾電池を使用する時は、寒いところより暖かいところの方が長もちします。しかし、

保管は涼しい湿気の少ないところで保管してください。


新しい乾電池と古い乾電池、種類の違うもの等を混ぜて使用しないでください。

その他使用する乾電池の注意事項をよく読み、正しくお使いください。


2 ノズルを組み立てます。

ノズルの継ぎナットを締めて組み立てます。

※継ぎパッキンがきちんとセットされていることを確認してください。

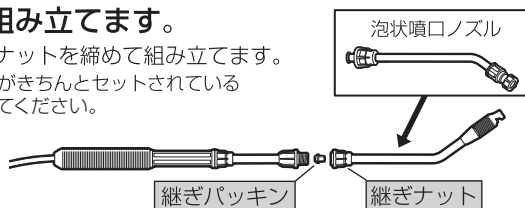


■ノズル長さの調節は、ナットをゆるめて、61~83cmの間で自由に長さを設定し、しっかりナットを締め直してください。

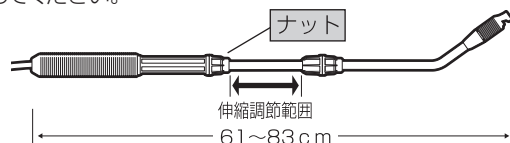

3 薬液を入れる

タンクに薬液を入れ、バックルで本体とタンクをしっかりと固定し、ベルトの長さを調節します。

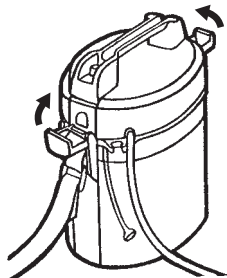


△注意

使用する薬剤の取り扱いについては、薬剤付属の取扱説明書に従ってください。粒剤を溶かして使用する場合は、目詰まり防止のために上ずみ液をご使用下さい。また、タンク内にゴミ等が入っても目詰まりの原因となります。バックルは確実にセットされていることを確認してください。


4 噴霧します。

ノズルを植物に向けてから、スイッチを押し噴霧・噴射します。もう一度スイッチを押せば止まります。

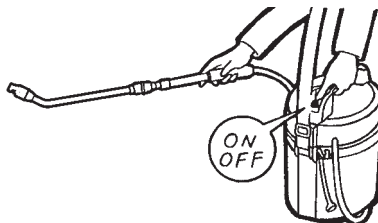


※作業途中で一時停止する場合は、ノズルをノズルフックにかけてください。

※噴霧器を置く場合は、平らで安定した場所に置いてください。

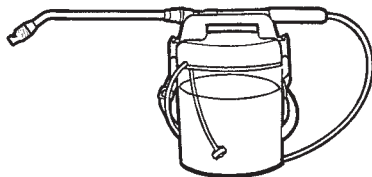

〈横置き〉

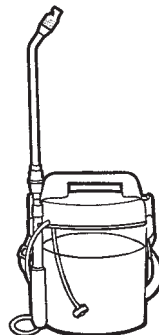


〈縦置き〉

●粒状噴口ノズルの使い方

除草剤噴口の向きは、1回転以内でゆるめながら、調整してください。




ノズルは下図の向きで使用してください。

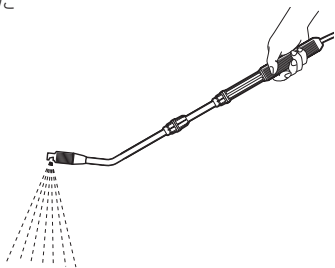

●付属品)泡状噴口ノズルの使い方


ノズルは下図の向きで使用してください。

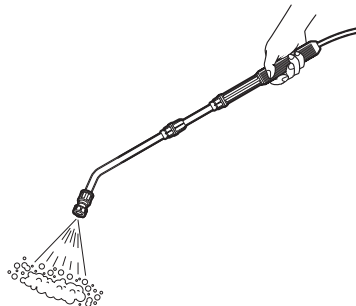

5 使用後のお手入れ 使用後のお手入れは、故障を防ぎ、長くご使用いただくために必ず行ってください。

パイプ・フィルター

本体からパイプとフィルターを外し、十分に水洗いします。

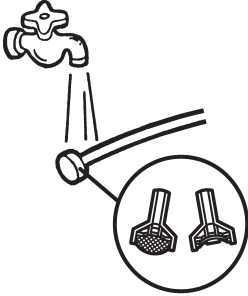

フィルターはパイプから外してさらに内側を洗います。
※部品をなくさないように気をつけてください。

本体

本体の汚れは乾いた布等でふき取ってください。




△注意

ベンジン・シンナー等の薬品は、製品変質のおそれがあるので使用しないでください。


タンク

十分に水洗いします。

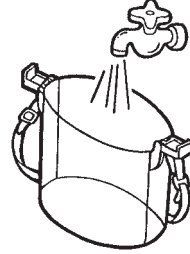


ノズル

十分に水洗いしたタンクに約1L位きれいな水を入れて噴射させます。

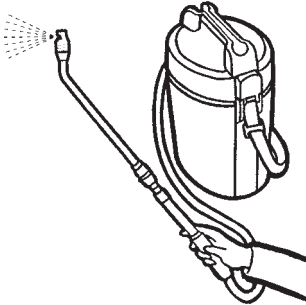

噴口



噴口キャップを外して十分に水洗いし、噴口キャップの内側は、綿棒等のやわらかいものでゴミを取り除きます。

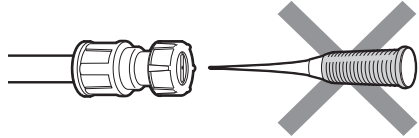

△注意

キリ等は絶対に使用しないでください。

△ 保管上の注意


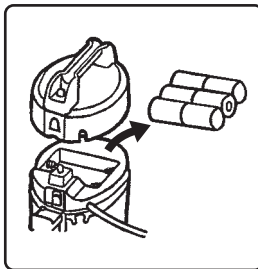
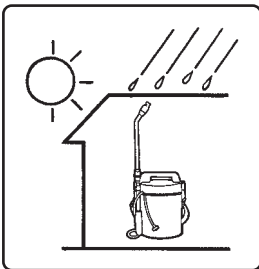


●製品は直射日光や雨の当たらない湿気の少ない所に保管してください。劣化によるタンク破損の原因になります。

●お子様の手の届かぬ所に保管しないでください。

●保管の際は、乾電池は必ず取り外してください。

「故障かな？」と思ったら

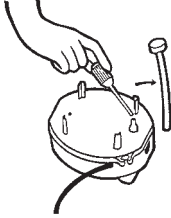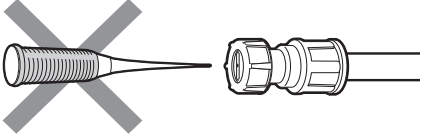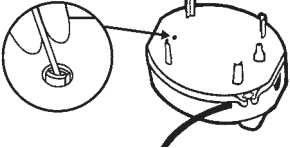現象	原因	対策
ポンプが可動しない	ポンプ内のゴミづまり 又は、外気温が低い ために潤滑剤が固まっ ている。	①本体を外して逆さにし、 パイプを外します。スポ イトでポンプ内に少量の 水を入れ、約10分間放置 します。  ②カバーを外し、図のよ うに指先でギア(白色) を回します。 ※ギアが回転しない場合は①・ ②をくり返し行ってください。
	乾電池が正しくセット されていない。	乾電池が正しくセットされているかどうか確認してください。 それでも可動しない場合は下記項目を確認してください。
	乾電池の寿命	新しい乾電池と交換してください。
液の出が悪い	乾電池の寿命	上記項目を確認してください。
	フィルターのゴミづまり	よく水洗いしてください。
	噴口キャップのゴミづまり	キャップ内側を綿棒等で掃除してください。  ※キリ等は絶対に使用しないでください。 ※ゴミづまり等がひどい場合は、部品を交換して ください。
タンクがへこむ	逆止弁のゴミづまり  本体を外して逆さにし、逆止弁につまようじ等を 差し込み掃除してください。	



〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店が無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご贈答品・ご転居等で本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社までご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - イ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ニ 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ホ 本書の提示がない場合
 - ヘ 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社にお問合わせください。

電池式噴霧器

保証書

持込

本書は、本書記載内容（上記記載）で無料修理を行なうことをお約束するものです。
お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体	お買上げ日より 1 年	お買上げ日	年	月	日
お客様	ご住所					
	お名前					
販売店	住所・店名					
	電話 ()					

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは **0120-211-299**
アイリスコール (通話料無料)

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

