


EA116DA(ミニエアーコンプレッサー)取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きます為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 仕様 (・エアー圧力は約0.32MPa(3.3kg/cm²)に設定されています)
- ・最大圧力...0.49MPa(5kg/cm²)
 - ・サイズ...16×11×26cm
 - ・重量...3.5kg
 - ・エアー吸込み量...15.8L/min
 - ・電源...AC100V(50/60HZ)
 - ・取り付けネジ...1/8 PF

各部の名称

| | |
|------|----------|
| プラグ | キャリーハンドル |
| スイッチ | エアーフィルター |
| モーター | 安全バルブ |
| 吸入口 | ホース |
| | 取り付けネジ |

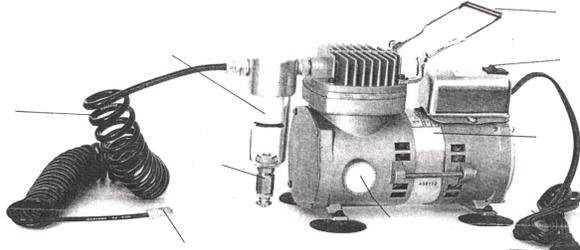

注意

- ・事故・けが等を未然に防ぐ為、ご使用前に必ずこの取扱説明書を読み、理解し厳守して下さい。
- ・エアーコンプレッサーの使用について、注意事項を必ず厳守して下さい。
- ・長時間での使用は避けて下さい(目安約10～15分 *使用環境にも左右されます)

使用上の注意

1. 電源コードは100Vに接続して下さい。スイッチを“1”に入れると電源が入り、“0”に入れると切れます。
2. 電圧が下がりますので、不必要な延長コードの使用は避けて下さい。
3. 安全バルブを取り外したり、調整を変えたりしないで下さい。
(コンプレッサーの圧力が必要以上に高くなると、安全バルブから水分と共にエアーが自動的に排出されます)
4. ピストンヘッドは高温になりますので、手を触れないで下さい。
5. コンプレッサーから排出される空気は、少量の一酸化炭素を含有する事があります。
呼吸用には使用しないで下さい。
6. 有害物質をスプレーしないで下さい。
7. 使用中にコンプレッサーを持ち運ばないで下さい。
8. フィルターの掃除は定期的に行って下さい。
(フィルターを外して洗剤で洗い、十分に乾燥させた後、再び取り付けて下さい)

設置場所

- ・エアーコンプレッサーは、換気の良いダストの無い所で使用して下さい。(使用温度範囲...+5～35)
- ・40 以上の場所での使用は、トラブルの原因となりますので、そのような場所で使用される場合は、換気扇等で対策をとって下さい。
- ・コンプレッサーは、水平で堅固な場所で使用して下さい。

エアーフィルターの取り外し方

- ・透明のプラスチックカバーを回して取り、エアーフィルターを回して取り外します。

注意事項

- ・コンプレッサーの上下、前後、左右に物を置かないで下さい。
- ・雨中・極端に湿度の高い所・爆発物のある所での使用は避け、長時間の使用も避けて下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL: (06)6532-6226 FAX: (06)6541-0929