

安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤

ハイセーフティ

材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。
様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。



作業例（壁掛けエアコン洗浄）




リンス不要で ↓ 効率アップ！



材質試験（アルミニウム）

ハイセーフティ

アルカリ電解水

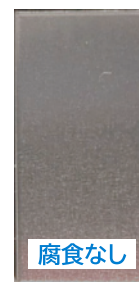


・各洗浄剤に10分間、浸漬

材質試験（アルミフィン親水被膜）

ハイセーフティ

アルカリ電解水

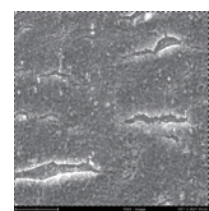

・各洗浄剤に10分間、2回浸漬

製品情報



荷姿	10kg/ケース
製品コード	5037
管理No.	MZ38
JANコード	4979782050373

安全・安心・作業性を
求めた多目的洗浄剤

ハイセーフティ

使用場所ごとの希釈倍率

原液～30倍	原液～10倍
カーペット(化繊) 室内清掃(扉・ドアノブ・手の触れる場所) 石質床(大理石、浸み込む石材を除く) ガラス・鏡 アルミサッシ 自動車の内装・シート(本革を除く)	エアコン室内機、室外機 浴室・トイレ 厨房・レンジフード 樹脂ワックス剥離剤の希釈水として
原液～5倍	5倍～10倍
ワックス床の剥離	ワックス床の定期清掃

洗浄対象物の材質確認

使用できる材質

ステンレス	アルミニウム	銅	真鍮
ABS	PP	HDPE	PS
アクリル	FRP	PET	ナイロン
ポリカーボネート	硬質塩ビ	合成ゴム	化繊

使用できない材質

本革・無垢木・ウール・絹・ゴム等の天然素材を使った製品	
水が浸み込むもの	水拭きできないもの
メッキ製品	大理石
	軟質塩ビ

安全環境情報

※一般的な業務用洗浄剤(BOD:200,000mg/L前後)と比較してハイセーフティのBODは、1/20程度となっています。

生物化学的酸素要求量(BOD)	10,000mg/L
化学的酸素要求量(COD)	28,000mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	1.0mg/L未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	20mg/L

希釈時のpH値	原液 :12.0	10倍 :10.7	30倍 :10.3
	60倍 :10.0	100倍 :10.0	

- ・安衛法特化則 非該当
- ・安衛法有機則 非該当
- ・PRTR法 非該当
- ・毒劇物取締法 非該当

※ここに明示された以外の詳細については、当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

使用方法

- ①使用場所や汚れの度合いにより希釈倍率を調節してください。
- ②本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから拭き上げてください。

エアコン洗浄には


- ①本品を原液から10倍に希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。
- ②スプレー洗浄後、ブロアー等を用いてエアコン内部に残った水気を切ってください。

厨房周りの清掃には


- ①本品を原液から10倍に希釈し、汚れている部分に噴霧してください。
- ②油污れをブラッシングまたは拭き取った後、水拭きまたは水洗いを行ってください。

乳化力試験

動植物油

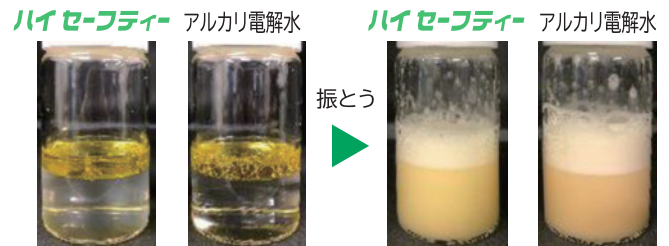

鉱物油

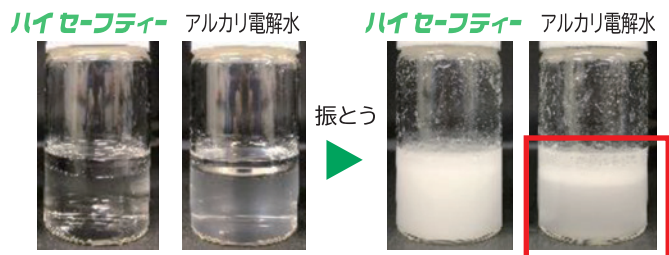

振とう後、ハイセーフティは全体に油を取り込み乳化しているが、アルカリ電解水は油を取り込めず、浮き出している。

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社 / 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)

大阪 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋 / TEL (052) 855-2231 (代)
札幌 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡 / TEL (092) 687-5566 (代)
仙台 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは