


エンジンクリーナー ECシリーズ

ホース取付ネジ G1/4 単位 mm
竹の子径 5.5mm

EC100S・L ショート・ロングタイプ 液量調整タイプ

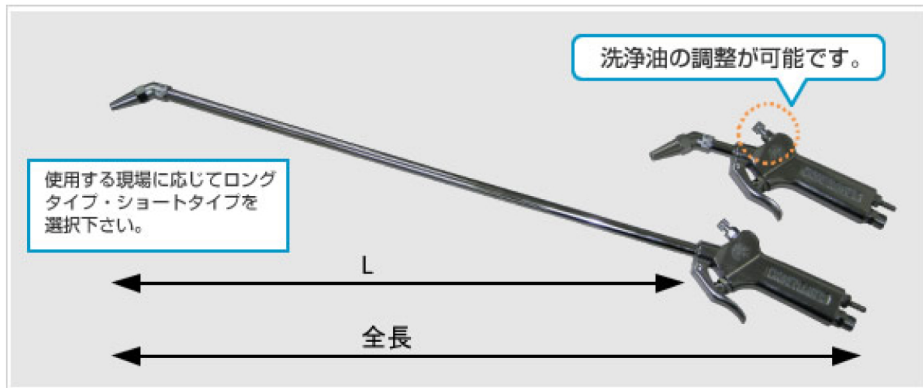

規格	供給方式	ノズル口径	吹付け空気圧	L	全長	1分間吸上量	ホース接続ネジ	重量
EC100S	吸上式	3	0.4MPa	60	215	0.36	G1/4	335g
EC100L				565	720	0.35	G1/4	610g

EC100S…EA122AC (プラグ付)

EC100L…EA122AD (プラグ付)

吸水ホース(φ4×φ6) 1.5M・No03×1/4付