


EA122AC,AD エンジンクリーナー

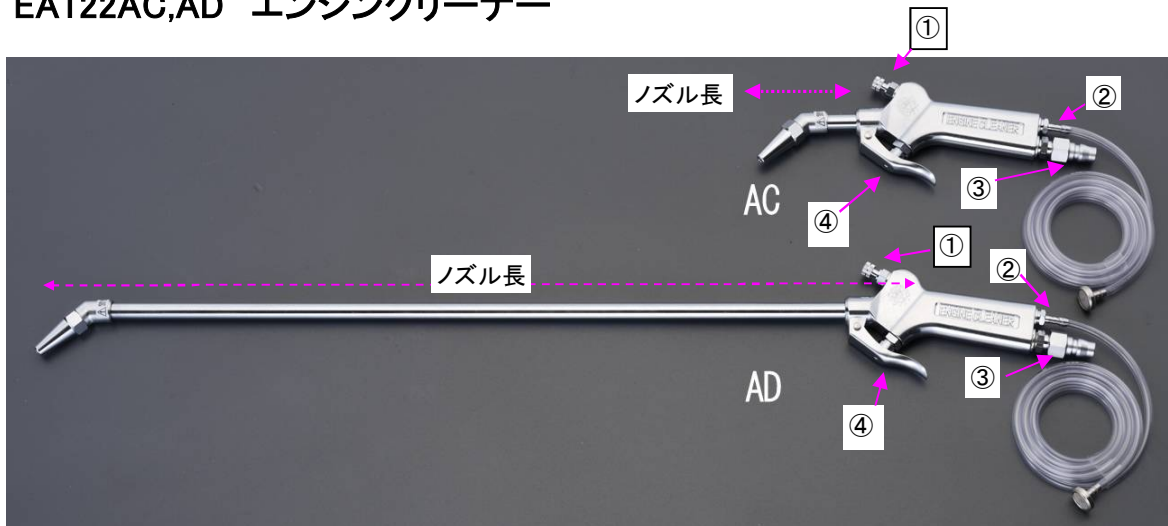

★各部名称

①調整バルブ

②洗浄油ホース用タケノコ : φ5.5mm

③エアー用プラグ: G(PF)1/4"

④トリガー

【品番別特長】

EA122AC

★ローレット部(調整バルブ)で洗浄油の量が調整できます。

EA122AD

★乾燥・洗浄の切替がワンタッチでできます。

★仕様

品番	サイズ(mm)			重量 (g)
	ノズル		全長	
	穴径	長さ		
EA122AC	3	60	215	335
EA122AD		565	720	530

○ 吸い上げ式

○ 1分間吸上量・・・0.36ℓ

○ 吹き付け空気圧力・・・0.4MPa

○ 空気使用量・・・80ℓ/min

○ 所要コンプレッサー・・・0.75kw

○ 本体材質・・・アルミダイカスト

○ 洗浄油用ホース(付属)・・・内径:4mm、外径:6mm、全長・・・1.5m

