

エンジンクリーナー ECシリーズ

ホース取付ネジ G1/4
竹の子径 5.5mm 単位 mm


EC100(P) 液量調整タイプ
洗浄液の調整が可能です。

EC100…EA122A
EC100P…EA122BK-1



EC200(P) 兼用タイプ
乾燥・洗浄の切替がワンタッチです。

EC200…エスコ取扱なし
EC200P…EA122BK-2

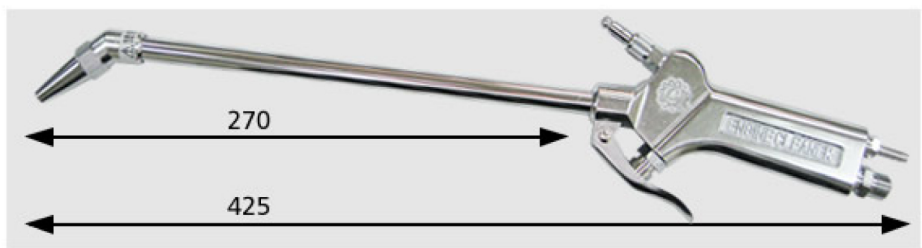

規格	供給方式	ノズル 口径	吹付け 空気圧力	空気使用量	所要圧縮 機	1分間吸上量
EC100(P) EC200(P)	吸上式	3	0.4MPa	80L	0.75Kw	0.36L

※(P)とはプラグ付タイプとなります。(P)がない場合は通常のネジタイプとなります。

※2 吸水ホース(φ4×φ6) 1.5m・No03×1/4付

エンジンクリーナーとはエアで洗浄液を吸い上げキリ状に噴霧して洗浄します。