


## EA122CB クリーニングガン

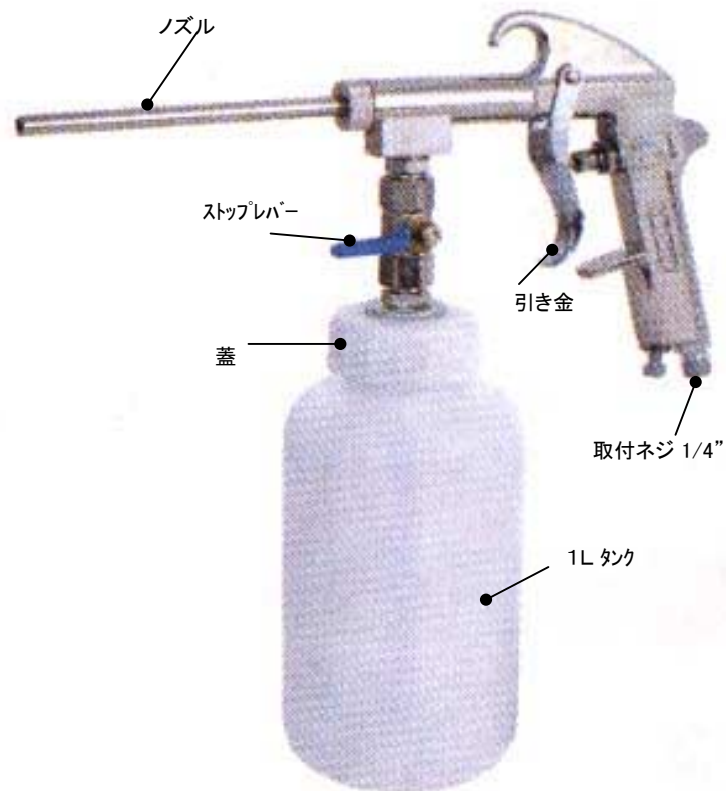

油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。

### 《用途》

- 上塗り前の洗浄、乾燥
- 細部隙間の洗浄、乾燥
- 板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ○ 使用圧力 0.34Pa    | ○ 吹付け距離 250mm   |
| ○ エア消費量 210L/min | ○ 噴出量 500ml/min |
| ○ 重量 720g        | ○ 所要圧縮機 0.75kw  |
| ○ 穴径 5mm         |                 |
| ○ ノズル長 120mm     |                 |
| ○ 取付ネジ 1/4"PF    | ○ 本体 アルミダイカスト製  |
| ○ タンク容量 1L       |                 |

### (例)

