

EA122VB-10(エア-式バキュームクリーナー)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。


- 使用コンプレッサー・・・1.5kw以上
- 使用圧力・・・0.62MPa
- 使用ホース内径・・・8mm

【仕様】

- ・全長・・・145mm
- ・高さ・・・130mm(本体のみ)
- ・重量・・・750g(風袋とも)
- ・取り付けネジ・・・Rc (PT) 1/4"
- ・付属ノズル
ノズル・・・120mm □40x60
パイプ・・・207mm φ30mm
細口ノズル・・・237mm □15x50
ポイントノズル・・・125mm φ5mm
ホース(φ35 X1380mm)
止めバンド x 2個
布バッグ(245x156mmジツパー付)

〔 本体・ホース・布バッグを装着するときは
必ず止めバンドでしっかり固定してください。 〕

● 各部の名称

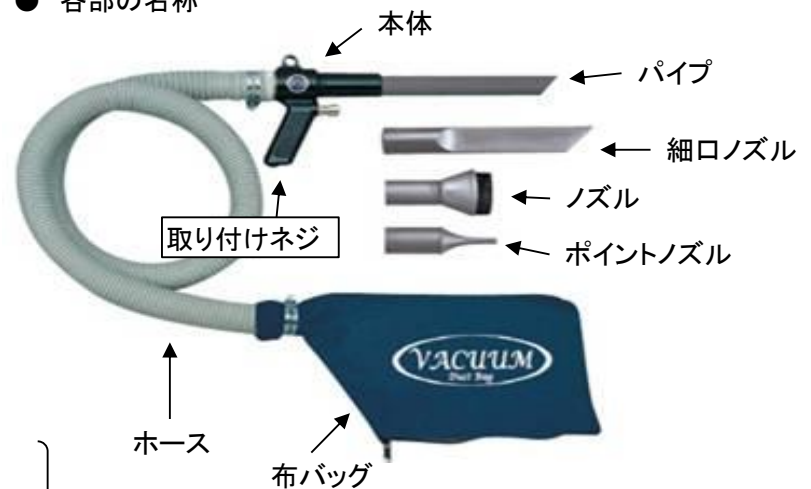

● 取付方法

- ・ホース両端に本体後部と布バッグを取り付け、止めバンドでしっかり固定してください。
- ・本体前部にパイプを取り付けた後、使用するノズルを先端に装着してください。
(各ノズルのみでは本体に装着出来ません)


● 操作方法

- ・エア-・・・コンプレッサー、配管内のゴミや水分を除去するため、フィルターなどを取り付けてください。
ゴミが内部に入ると故障の原因になり、水分が入るとサビの原因になります。
- ・たまったゴミは適時布バックから取り出し、ごみ袋に移してください。

● メンテナンス

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させてから吸入口より注油してください。
- ・使用しないときはコンプレッサーからホースを外してください。

● 取り付け例

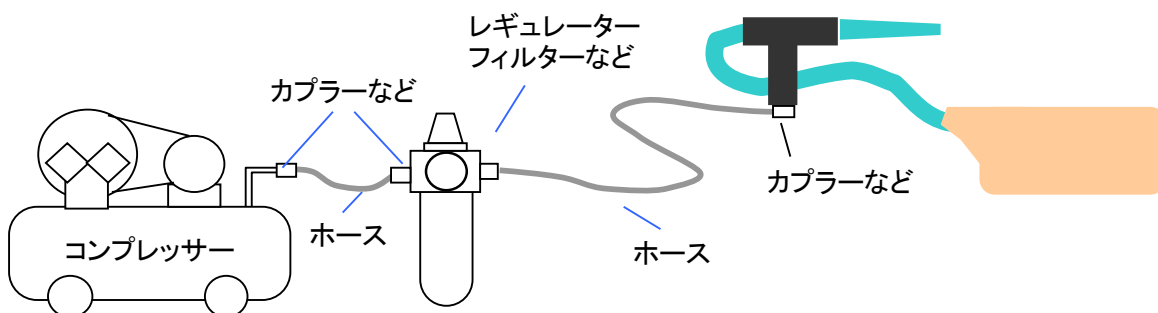



安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。
説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエアー工具を使用してください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は、吸い込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用する時は、吸い込まれないような品で、すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアーホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアーホースを外してください。
① ノズルの取り付け、交換 ② 作業終了時 ③ 異常を感じたとき
- ・エアー工具を運ぶときは、エアーホースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアー工具を使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか確認してください。



改造はしないでください。

- ・本気の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

24.Oct