

EA122VB(エア式バキュームクリーナー)取扱説明書


このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

【仕様】

- ・全長…145mm
 - ・高さ…130mm(本体のみ)
 - ・重量…700g(風袋とも)
 - ・取り付けネジ…Rc (PT) 1/4"
 - ・付属ノズル
ノズル…120mm □ 30×70
パイプ…170mm φ 30mm
細口…150mm □ 10×30
ポイントノズル…75mm φ 6mm
ホース(φ 35 X1250mm)
止めバンド X 2個
布バッグ(360×160mmジッパー付)
- 〔 本体・ホース・布バッグを装着するときは
必ず止めバンドでしっかり固定してください。〕

● 各部の名称

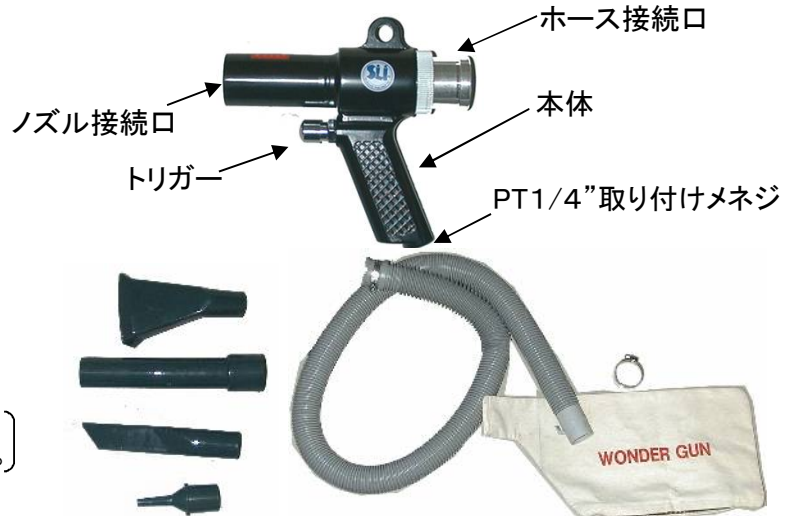


● 操作方法

- ・エア…コンプレッサー、配管内のゴミや水分を除去するため、フィルターなどを取り付けてください。
ゴミが内部に入ると故障の原因になり、水分が入るとサビの原因になります。
- ・たまったゴミは適宜、布バッグから取り出し、ごみ袋に移してください。

● メンテナンス

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させてから吸入口より注油してください。
- ・使用しないときはコンプレッサーホースから外してください。

● 取り付け例

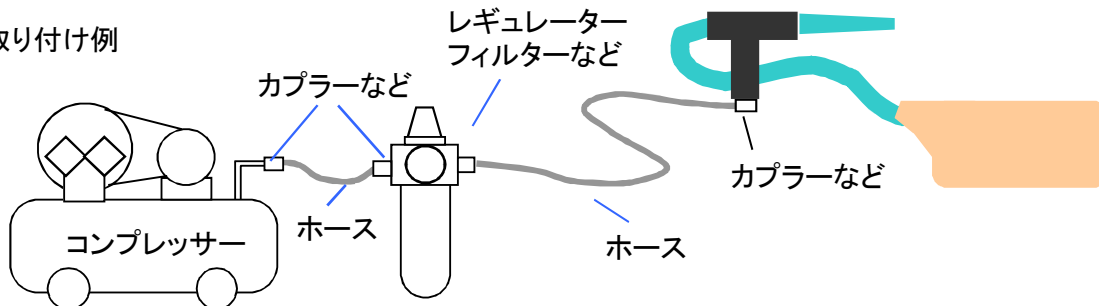

安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。
説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエア工具を使用してください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は、吸い込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用する時は、吸い込まれないような品で、すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアホースを外してください。
① ノズルの取り付け、交換 ② 作業終了時 ③ 異常を感じたとき
- ・エア工具を運ぶときは、エアホースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エア工具を使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。



改造はしないでください。

- ・本気の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929